

両面補強切断砥石

強靱でシャープな切れ味!両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面によりすぐれた切れ味を発揮します。105mmから405mmまでシリーズで取り揃えています。

スーパー雷鳥シリーズ

金属・ステンレス用

両面の決定版

切盤砥石 スーパー雷鳥0.8



105mm

切盤砥石 スーパー雷鳥1.6



110~205mm

305-355-405mm

用途：一般鋼材・ステンレス鋼材・ALC
(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

用途：一般鋼材・ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)・ALC

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
105×0.8×15	SA60S BF2	200枚 (10枚×5)×4 10枚×20	80m/s (4,800m/min)
105×1.6×15	AX36S BF2		

●金属用

用途：一般鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)・ALC

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
106×2.4×15	A30S BF2	200枚 (5枚×20)×2 10枚×20	80m/s (4,800m/min)

●ステンレス用

用途：ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
106×2.2×15	A36P BF2	200枚 (5枚×20)×2 10枚×20	80m/s (4,800m/min)

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
110×2.4×20	A30S BF2	100枚(10枚×10)	80m/s (4,800m/min)
125×2.5×22			
125×2.5×20			
150×2.6×22			
160×2.6×20			
180×2.6×22			
180×2.6×20			
205×2.6×22			
205×2.6×25.4			
305×2.6×25.4			
355×2.8×25.4			
405×2.8×25.4			
		30枚(10枚×3)	
		20枚(10枚×2)	

雷鳥スリムゴールド

金属・ステンレス用

薄物に最適



●雷鳥スリムゴールド

用途：ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど

特長：●素晴らしい食い込みと切れ味。
●バリが少ない。
●焼けが少ない。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
105×1.0×15	AX46S BF2	200枚(10枚×20)	80m/s (4,800m/min)
125×1.4×22			
150×1.6×22			
180×1.6×22			
205×1.8×22			
305×1.9×25.4			
355×2.1×25.4		30枚(10枚×3)	

雷鳥スリム

金属・ステンレス用

薄物に最適



超薄型1mm

●雷鳥スリム

用途：鉄・ステンレス等金属全般の薄板・細棒・ALCなど

特長：●素晴らしい食い込みと切れ味。
●バリが少ない。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
105×1.0×15	AX46S BF2	200枚(10枚×20)	80m/s (4,800m/min)

白鷺(しらさぎ)

切断砥石

オフセット型




●白鷺

用途：一般鋼材・ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)・ALC

特長：機能的なオフセット型、直角切断、コーナー切りの作業ができます。

機能的なオフセット型

- グラインダーの締付ナットが凹みの中に入ります。
- 鉋や小径ボルトの切断が根元からできます。
- コーナー部の直角切りができます。
- 使用時のタワミがありません。

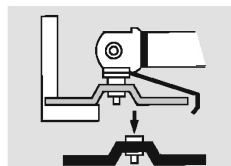

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
106×2.4×15	A30S BF2	200枚 (10枚×20)	80m/s (4,800m/min)

スーパーつるぎ

金属・ステンレス用

優れた経済性



●スーパーつるぎ

用途：鉄・ステンレス等金属全般の小径・小形・薄物など

特長：●優れたコストパフォーマンス!

●両面補強の安全性と、経済性を兼ね備えた画期的製品。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用 周速度
105×2.0×15	A36S BF2	200枚(10枚×20)	80m/s (4,800m/min)