


高圧用 ねじ込み継手

PT SL / ストリートエルボ

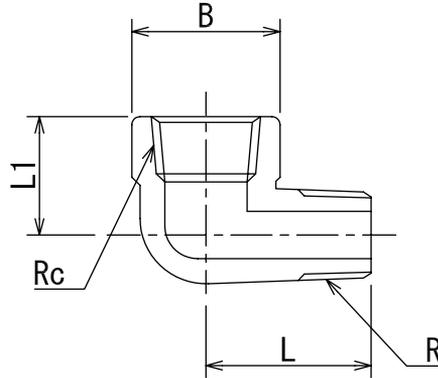

材質

ステンレス鋼
SUS304

炭素鋼
S25C

サイズ

6A 8A 10A
 15A 20A 25A
 32A 40A 50A
 65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み式 (PT)

規格表

品名	サイズ		B	L	L1
PT SL	8A	1/4	23	30	23
PT SL	10A	3/8	28	36	26
PT SL	15A	1/2	33	43	29
PT SL	20A	3/4	39	50	37
PT SL	25A	1	47	57	40
PT SL	32A	1 1/4	57	65	45
PT SL	40A	1 1/2	64	74	52
PT SL	50A	2	77	83	65

[例] SUS304 の場合 → PTSL-10A-SU4

炭素鋼の場合 → PTSL-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。