




高圧用 ねじ込み継手 PT 6SA / 全六角ソケット

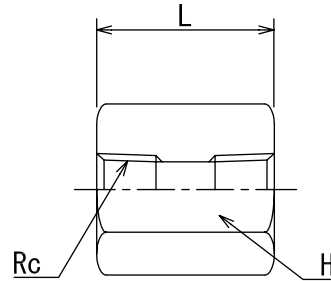

材質

ステンレス鋼
 SUS304 (316・316L は別注)

炭素鋼
 S25C・SS

サイズ

6A 8A 10A

15A 20A 25A

32A 40A 50A

65A 80A

規格表

品名	サイズ		H(六角)	L
PT 6SA	8A	1/4	22	30
PT 6SA	10A	3/8	24	30
PT 6SA	15A	1/2	32	40
PT 6SA	20A	3/4	36	42
PT 6SA	25A	1	46	50
PT 6SA	32A	1 1/4	55	55
PT 6SA	40A	1 1/2	65	55
PT 6SA	50A	2	75	64

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み式 (PT)

[例] SUS304 の場合 →PT6SA-10A-SU4
 SUS316 の場合 →PT6SA-10A-SU6
 SUS316L の場合→PT6SA-10A-SU6 L
 炭素鋼の場合 →PT6SA-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。