



15MPa (150kgf/cm²) B型銅管くい込継手

GSP型

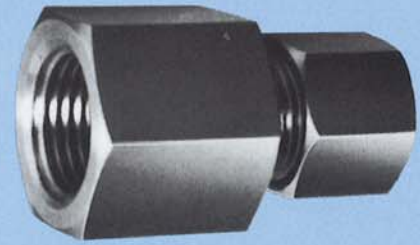

FEMAL CONNECTOR FOR PRESSURE GAUGE

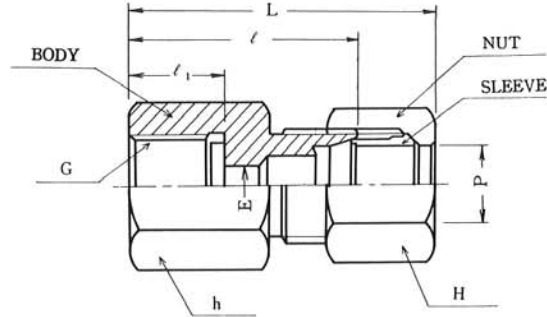

(注) L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

L denotes the rough dimensions before tightening the nuts. 単位：mm

継手の呼称 Designation of joints	各部の記号 Symbols of respective parts	適用する管の外径 Tube (O.D) P	ℓ ₁	六角対辺 Opposite sides of hexagon		ℓ	(約) Approx L	(PF) G	1組分 Wt Weight per set (kg)
				h	H				
GSP- 1/4×4-B		4	14	19	12	30	38	1/4	0.052
GSP- 1/4×6-B		6	14	19	14	31	40.5	1/4	0.059
GSP- 1/4×8-B		8	14	19	17	32	43	1/4	0.066
GSP- 1/4×10-B		10	14	19	19	32	44.5	1/4	0.071
GSP- 1/4×12-B		12	14	19	21	32	44.5	1/4	0.080
GSP- 3/8×4-B		4	15	23	12	30	38	3/8	0.073
GSP- 3/8×6-B		6	15	23	14	32	41.5	3/8	0.081
GSP- 3/8×8-B		8	15	23	17	32	42	3/8	0.089
GSP- 3/8×10-B		10	15	23	19	32	44.5	3/8	0.093
GSP- 3/8×12-B		12	15	23	21	32	44.5	3/8	0.096
GSP- 3/8×15-B		15	15	23	26	34	46	3/8	0.120
GSP- 1/2×6-B		6	16	29	14	38	47.5	1/2	0.132
GSP- 1/2×8-B		8	16	29	17	38	49	1/2	0.139
GSP- 1/2×10-B		10	16	29	19	38	50.5	1/2	0.143
GSP- 1/2×12-B		12	16	29	21	38	50.5	1/2	0.148
GSP- 1/2×15-B		15	16	29	26	40	51.5	1/2	0.190
GSP- 1/2×16-B		16	16	29	29	40	51.5	1/2	0.195
GSP- 1/2×20-B		20	16	29	35	40	52	1/2	0.230

(注) 1. ガasketはメーカー側の附属品ではないので準備のこと。(在庫あり)

2. L寸法はナットを締付ける前の概略寸法を示す。

呼称	d	D	t	材質
GP-B1(1/4)	6	11	3	クロム皮
GP-B2(3/8)	6	14	3	
GP-B3(1/2)	6	18	3	
GP-D1(1/4)	6	11	2	銅ガスケット (りん脱酸銅)
GP-D2(3/8)	6	14	2	
GP-D3(1/2)	6	18	2	

