


NPT 継手 NPT 45° E / エルボ

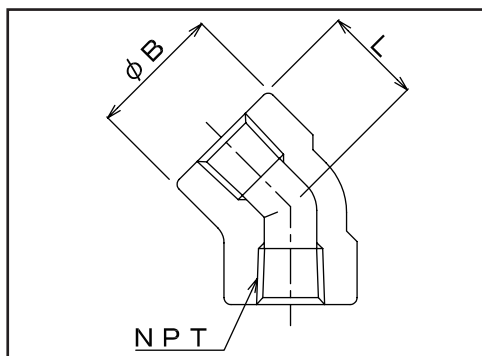

材質

ステンレス鋼
SUS304

炭素鋼

規格表

Sch.80

| 品名 | サイズ | | B | L |
|-----------|-----|-------|----|------|
| NPT 45° E | 8A | 1/4 | 23 | 17.9 |
| NPT 45° E | 10A | 3/8 | 28 | 20.9 |
| NPT 45° E | 15A | 1/2 | 33 | 24.1 |
| NPT 45° E | 20A | 3/4 | 39 | 28.7 |
| NPT 45° E | 25A | 1 | 47 | 30.3 |
| NPT 45° E | 32A | 1 1/4 | 57 | 35.5 |
| NPT 45° E | 40A | 1 1/2 | 64 | 39.6 |
| NPT 45° E | 50A | 2 | 77 | 47.4 |

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A

注) () の数値はステンレス鋼の寸法です。

【例】 SUS304 の場合 →NPT45° E-8A-SU4

炭素鋼の場合 →NPT45° E-8A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。