


配管用特殊継手
SW RM / インサート 1 段落

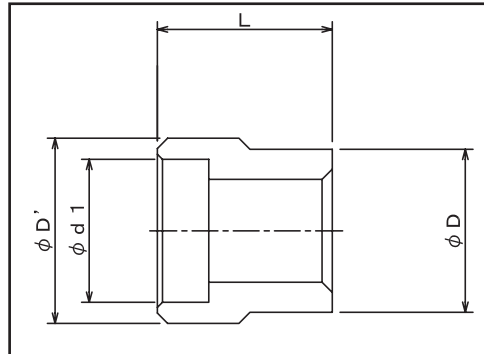

材質

ステンレス鋼
 SUS304

炭素鋼
 S25C

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A 65A
 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

インサート (1 段落)

規格表

Sch.80

品名	サイズ	D	D'	d1	L
SW RM	10A× 8A $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	17.3	22	14.3	31
SW RM	20A×10A $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	21.7	28	17.8	34
SW RM	20A×15A $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	27.2	36	22.2	38
SW RM	25A×20A $1 \times \frac{3}{4}$	34.0	42	27.7	42
SW RM	32A×25A $1\frac{1}{4} \times 1$	42.7	55	34.5	48
SW RM	40A×32A $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	48.6	60	43.2	52
SW RM	50A×40A $2 \times 1\frac{1}{2}$	60.5	70	49.1	56
SW RM	65A×50A $2\frac{1}{2} \times 2$	76.3	85	61.1	62
SW RM	80A×65A $3 \times 2\frac{1}{2}$	89.1	105	77.1	74

※SUSは50A迄

[例] SUS304の場合 →SW RM-10A×8A-SU4
 炭素鋼の場合 →SW RM-10A×8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。