


配管用特殊継手 PT×PF AD / アダプター

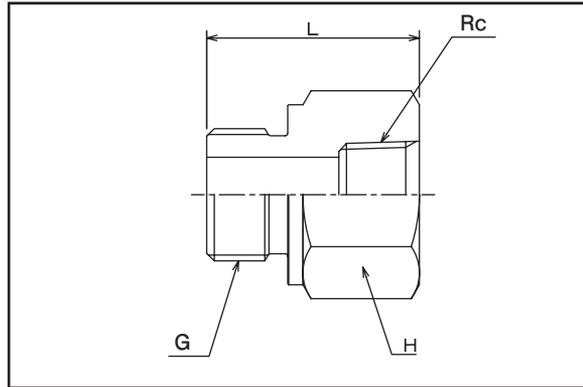

材質

ステンレス鋼
 SUS304
 炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み継手 (PT×PF)

規格表

Sch.80

品名	サイズ		H	L
PT×PF-AD	8A	1/4	22	33
PT×PF-AD	10A	3/8	24	35
PT×PF-AD	15A	1/2	32	42
PT×PF-AD	20A	3/4	36	47
PT×PF-AD	25A	1	46	55
PT×PF-AD	32A	1 1/4	55	63.5
PT×PF-AD	40A	1 1/2	65	66.2
PT×PF-AD	50A	2	75	76

注) () の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →PT×PF-AD-8A-**SU4**
 炭素鋼の場合 →PT×PF-AD-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。