


## TYPE 2570

(軽荷重用)

オムニフレーム(TF-48)やオムニマット(TYPE2800)を使用すれば、  
ラインの組立や搬送ターミナルの構築、レイアウトの変更が  
簡単にできます。(P20・P21参照)

### 主な仕様

- 外 径：φ48mm
- 内 径：φ8.1mm-六角対辺8.1mm(駆動用)
- 耐荷重：10kgf/個
- 材 質：フレーム/パレル/ナイロン

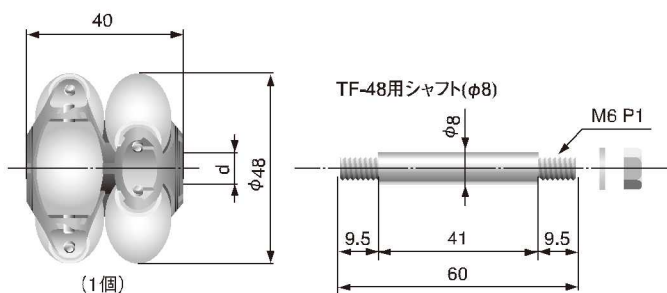

品番	価格(円)	材質		耐荷重(kgf)	寸法(mm)		摘要
		フレーム	パレル		外径	内径(d)	
2570	1,800	ナイロン		10	48	8.1	
2571	1,800	ナイロン		10	48	対辺8.1	駆動用六角穴

TF-48用シャフト(φ8)	価格	1本 300円
----------------	----	---------