



軸付砥石 Mounted Point

MBシリーズ A(黒) MB Series A (Black)

	砥粒: A Grain: A	結合剤: B(レジンoid) Bond type: B(Resinoid)
	用途: 粗 Application: Rough	適合材質: 一般鉄鋼 鋳物 ステンレス鋼 Applied Material: General Steel Cast Metal Stainless Steel
表示方法: MB-201 Indication Method	A 36 P 砥粒 粒度 結合度 Grain Grit Grade	回転数 62,400 (オーバーハング13mm) 100 最高使用回転速度 Max Speed min ⁻¹ (r.p.m.)
	商品番号 Item Code	梱包数 Quantity








φ3mm 軸 (Shank)

A号

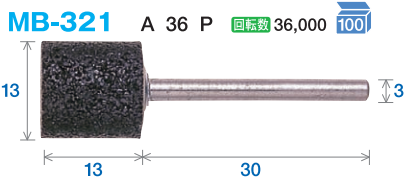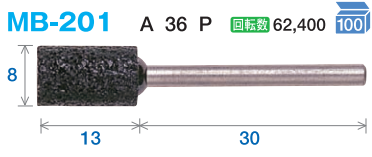

φ6mm 軸 (Shank)

A号

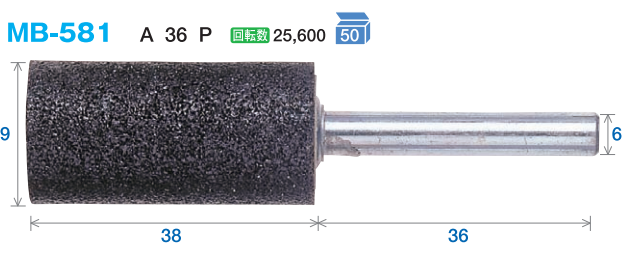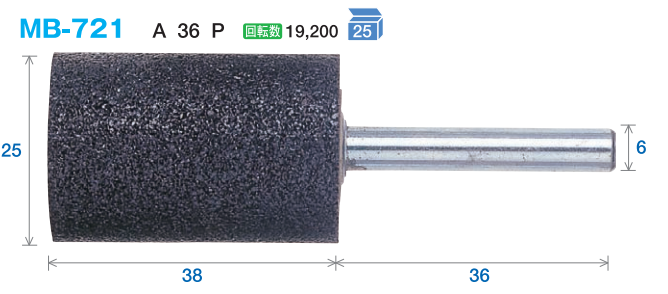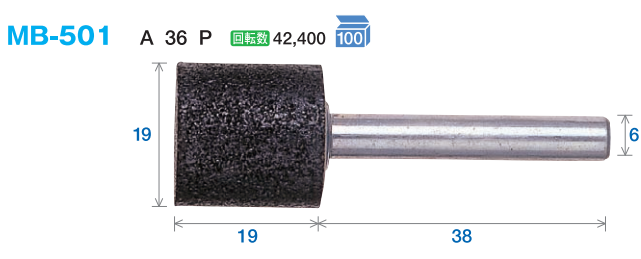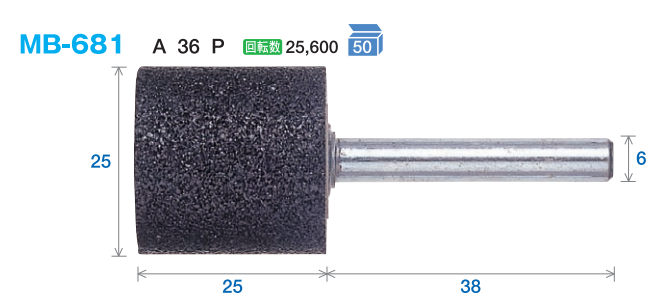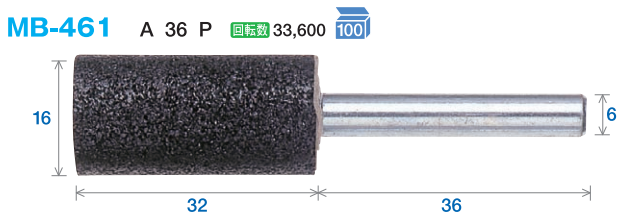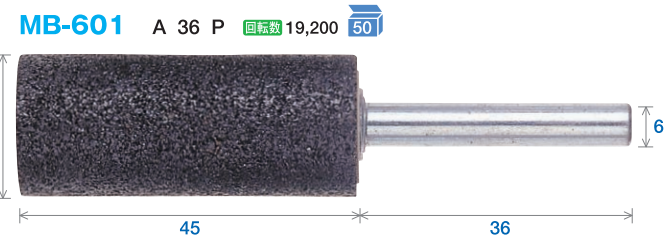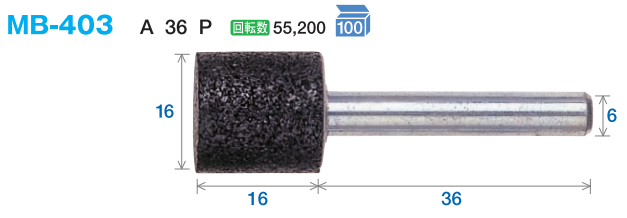

- 機械研削用
CBN軸付砥石
- 機械研削用
ダイヤモンド
軸付砥石
- 機械研削用
一般軸付砥石
- 自由研削用
CBN軸付砥石
- 自由研削用
ダイヤモンド
軸付砥石
- 自由研削用
一般軸付砥石
- 自由研削用
弾性軸付砥石
フェルト軸付砥石
- 精密研削用
CBNホイール
研削砥石
- 切断砥石
- 一般研削用
研削砥石
オフセット
- ダイヤモンド
コーティング工具
- 超硬バー
ブラシ
ミガキ用品
- ドレッサー
グラインダー
- 環境関連商品
- 技術資料
索引