

HSシリーズ HS (ブルー) 高速回転用






HS Series HS (Blue) For High Speed Spindle



砥粒: HS Grain: HS	結合剤: V(ビトリファイド) Bond type: V(Vitrified)
用途: 金型 Application: Mold	適合材質: 合金鋼 工具鋼 Applied Material: Alloy Steel Tool Steel
表示方法: HS-3 Indication Method: 商品番号 Item Code	HS 120 P 回転数 105,000 (オーバーハング13mm) 100 Grain Grit Grade Max Speed min ⁻¹ (r.p.m.) Quantity



A号

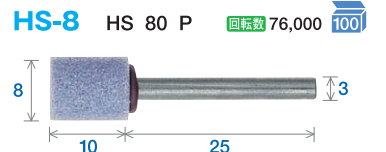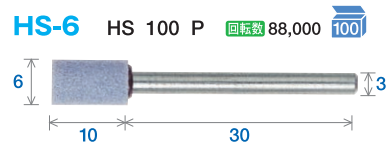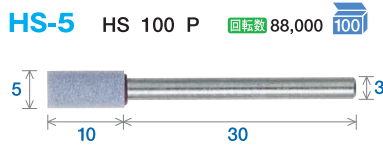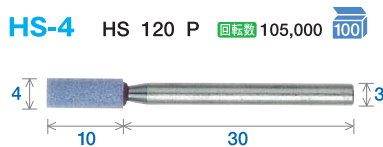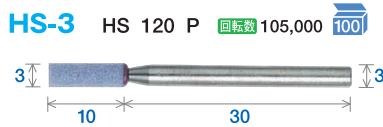

MSシリーズ SA (ブルー)

MS Series SA (Blue)





砥粒: SA Grain: SA	結合剤: V(ビトリファイド) Bond type: V(Vitrified)
用途: 一般 Application: Conventional	適合材質: SA 高速鋼 合金鋼 特殊合金 Applied Material: High Speed Steel Alloy Steel Special Alloy Steel
表示方法: MS-021 Indication Method: 商品番号 Item Code	SA 80 P 回転数 105,000 (オーバーハング13mm) 100 Grain Grit Grade Max Speed min ⁻¹ (r.p.m.) Quantity

MSシリーズ



A号

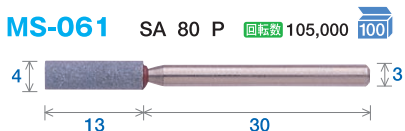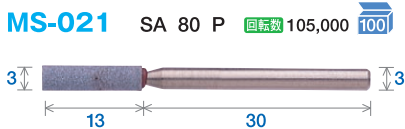

機械研削用
CBN軸付砥石

機械研削用
ダイヤモンド
軸付砥石

機械研削用
一般軸付砥石

自由研削用
CBN軸付砥石

自由研削用
ダイヤモンド
軸付砥石

自由研削用
一般軸付砥石

自由研削用
弾性軸付砥石
フェルト軸付砥石

精密研削用
CBNホイール
研削砥石

切断砥石

一般研削用
研削砥石
オフセット

ダイヤモンド
コーティング工具

超硬バー
ブラシ
ミガキ用品

ドレッサー
グラインダー

環境関連商品

技術資料
索引