


# FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ

**RoHS対応品**
**(高速用)**
**(中速用)**
**調整式**
**<オプションパーツ>**
**偏角度アダプター OP-010TB**

- 偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
- 偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
- 本体はストッパーとしてもご使用可能です。
- キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
- 偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。

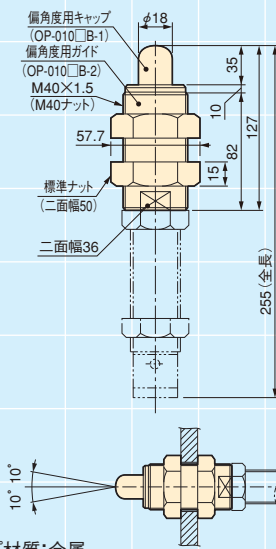


注) 偏角度用キャップ材質: 金属

質量 852g

**ストッパーナット OP-020TB-□**

- ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい

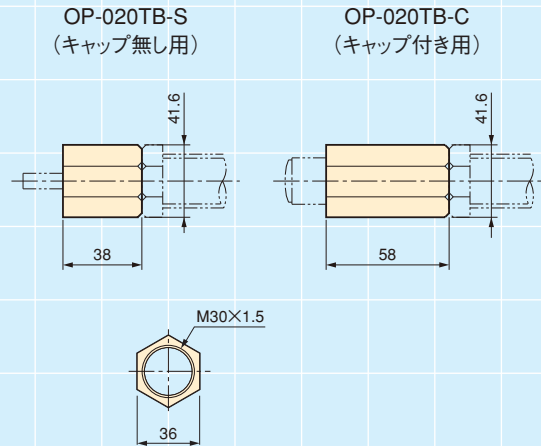


質量 129g

質量 197g

注) 面取りのない方が衝突面です。取り付け時には御注意下さい

**正方形フランジ OP-040TB**


- 取り付け位置を決定後、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

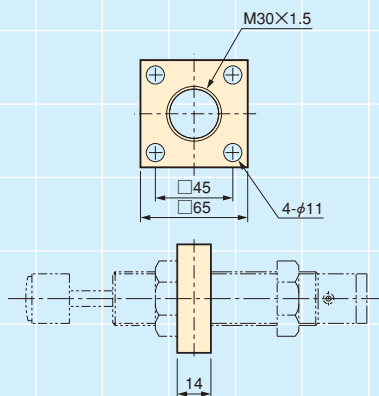

質量 344g

**防滴キャップ F□□-3035T□□-C-060**

- オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用下さい。
- 必ずキャップが上向きでご使用下さい。横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果が、あまり期待できません。
- F□□-3035T□□-C-060
  - F□□の□には型式表示のA、WMのいずれかが入ります。
  - T□□の□には型式表示のD、BDのいずれかが入ります。

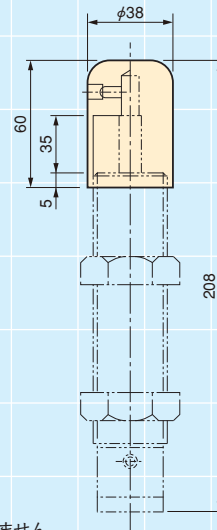

質量 255g

注) 単品販売は行っていません。

 ※標準ナットの単品販売も行っていません。  
FA-3035TD/FWM-3035TBD用型式:M30ナット