

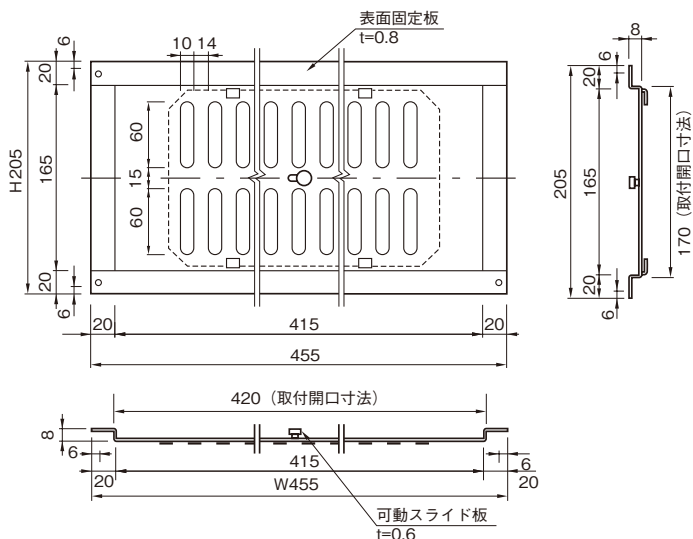


SUSスライド床下換気孔 A型

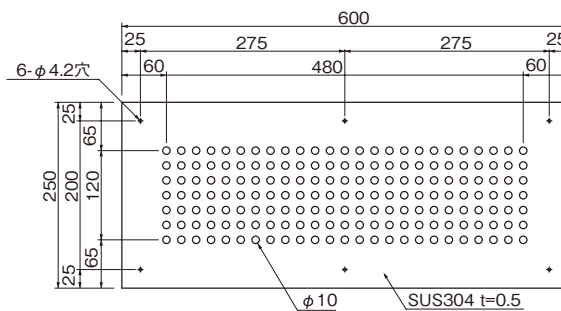

商品番号	商品名	1枚価格	網付の場合		材質	仕上げ	サイズ		有効換気面積	入数	重量	単位
			商品番号	1枚価格			H	W				
・316-821	SUSスライド床下換気孔 A型	・11,800	316-824	・14,000	SUS304	研磨	205	455	162cm ²	20	840g	枚

SUS床下換気孔 250×600


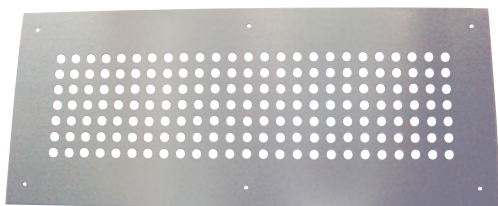


・既存の換気孔を改修する際に用いる面付床下換気孔です。



商品番号	商品名	1枚価格	材質	仕上げ	サイズ		入数	重量	単位
					H	W			
・316-858	SUS床下換気孔 250×600	6,600	SUS304	片面：#400研磨	250	600	1	520g	枚

公団型床下換気孔

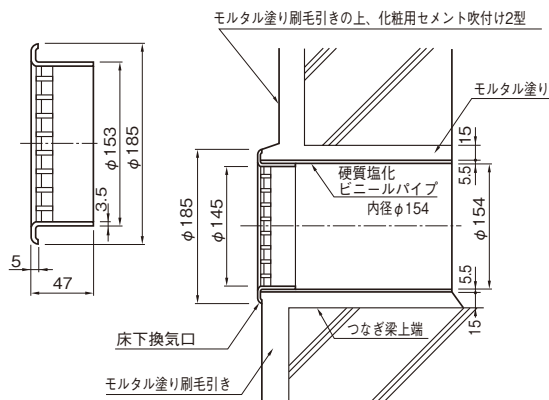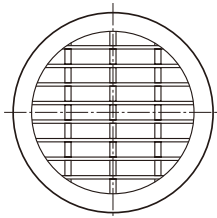

▶ ご注意

・機構(公団)住宅AE-801-C、公共住宅E-701-c該当品です。

商品番号	商品名	1個価格	材質	色	サイズ		適用パイプ	有効換気面積	入数	重量	単位	
					内径	外径						
・316-831	公団型床下換気孔	φ153	720	ABS	グレー	φ153	φ185	VU150 154×165	97cm ²	30	240g	個
・316-832	〃 SUS網付	φ153	1,380	〃	〃	φ153	φ185	VU150 154×165	—	30	245g	〃