


クロス



十字型ジョイント

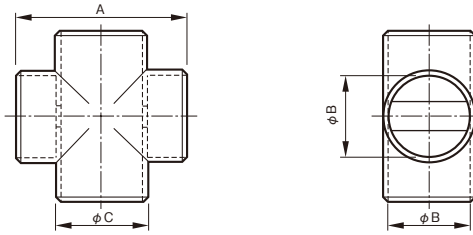


※ドン仕切りがあります。

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					A	B	C			
・221-550	クロス 38	1,500	ZDC	クロームメッキ	80.0	38.5	44.0	5	296g	個
・221-554	〃 32	1,000	〃	〃	70.5	32.5	38.5	10	247g	〃
・221-553	〃 25	850	〃	〃	59.0	25.5	31.5	20	164g	〃
・221-552	〃 19	600	〃	〃	44.0	19.5	23.0	20	61g	〃

クロス回転止



十字ジョイント

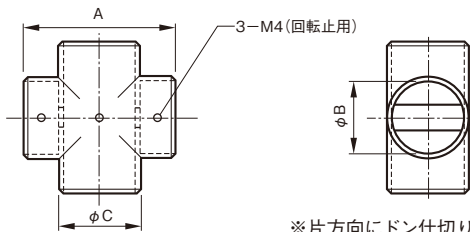


■付属部品
スチール六角穴付止めネジM4×4：3本
※六角レンチM4用は別途です。

※片方向にドン仕切りがあります。

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					A	B	C			
・221-557	クロス回転止 32	1,200	ZDC	クロームメッキ	70.5	32.5	38.5	10	247g	個
・221-556	〃 25	1,050	〃	〃	59.0	25.5	31.5	10	164g	〃
・221-555	〃 19	800	〃	〃	44.0	19.5	23.0	20	61g	〃

パイプ自在吊棒

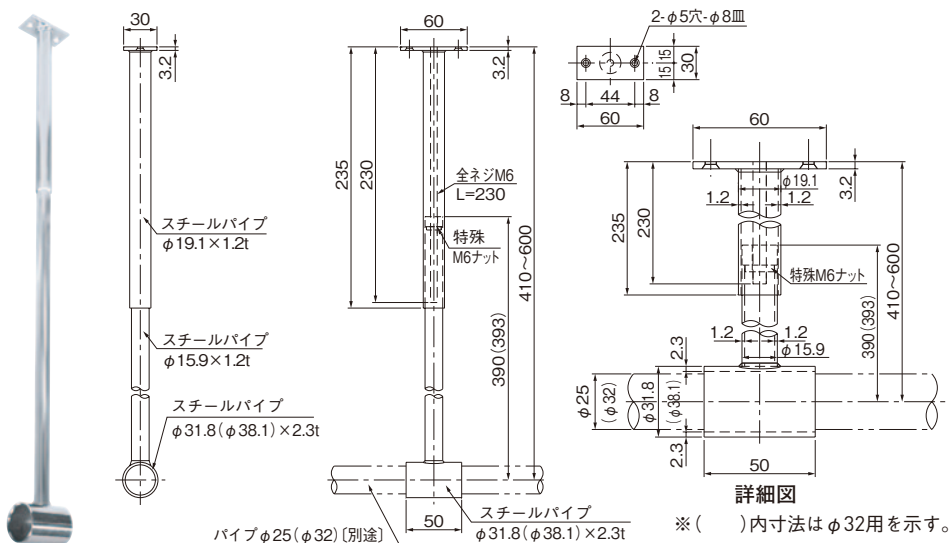

- ・ハンガーパイプ等の支持部材としてご使用いただけます。
- ・本体先端部の管に丸パイプを通して使用します。パイプφ25用とφ32用があります。
- ・本体は捻じ込み式により長さ調節(410～600mm)ができます。
- ▶ご注意
- ・外での使用や、湿気の多い場所での使用はご遠慮ください。
- ・お届けの際、本体部材は2つに分解された状態です。取付時に太いパイプの中に細いパイプの部材を捻じ込んでいき、長さを調節してください。
- ・規格以外の長さも特注にて製作可能です。(規格品の調節可動範囲は190mm)

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ	耐荷重	入数	重量	単位
221-566	パイプ自在吊棒 25	5,940	スチール	クロームメッキ	表記による	100kgf	20	451g	本
221-567	〃 32	6,100	〃	〃	〃	100kgf	20	465g	〃