



## キャスター付移動台 TCG-1A

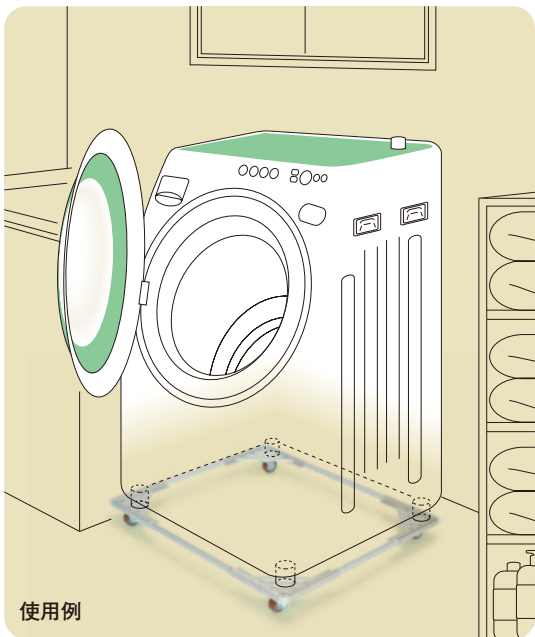


- ・洗濯機などの移動に便利なキャスター付き移動台です。
- ・用途に合わせて使用方法は自由自在です。
- ・キャスターは360度回転可能な自在キャスターを採用、4個の内2個にはストッパーが付いています。
- ・水に強くサビにくい軽量アルミ製です。
- ・最大積載質量120kg ※移動時70kg(洗濯機移動時には水を抜いてください)
- ・設置物に合わせて幅と奥行きが伸縮可能です。
- ・設置可能寸法 485～735mm×385～635mm。
- ▶ ご注意
  - ・アルミ合金製です。
  - ・アルマイト仕上げです。

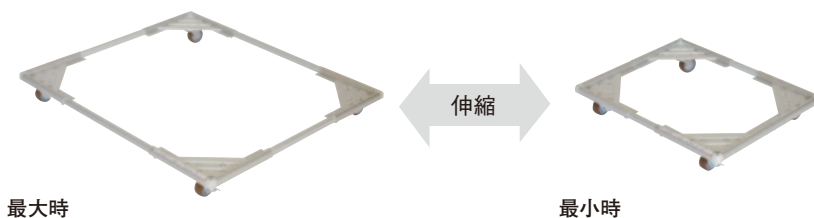



商品番号	商品名	1台価格	外形寸法			設置可能寸法		重量	単位
			最小	最大	高さ	最小	最大		
634-963	キャスター付移動台TCG-1A	19,800	525×425	775×675	80.5	485×385	735×635	1.8kg	台

## 丸バーミ

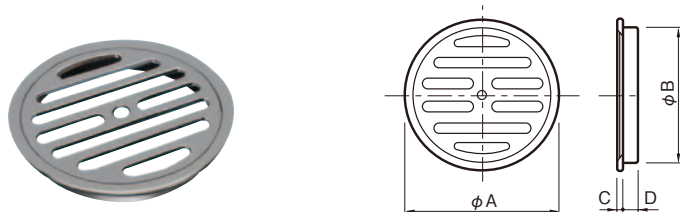

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ				入数	重量	単位
					A	B	C	D			
・161-282	丸バーミ 50	250	ZDC	クロームメッキ	51.5	43.0	3	7	20	28.6g	個
・161-283	〃 65	280	〃	〃	63.5	53.5	3	10	20	43.6g	〃
・161-284	〃 75	330	〃	〃	76.0	65.5	3	9	20	65.8g	〃
・161-285	〃 89	450	〃	〃	88.8	78.0	3	10	10	88.0g	〃
・161-286	〃 100	500	〃	〃	101.5	89.0	3	11	10	110.3g	〃

## メジスルー

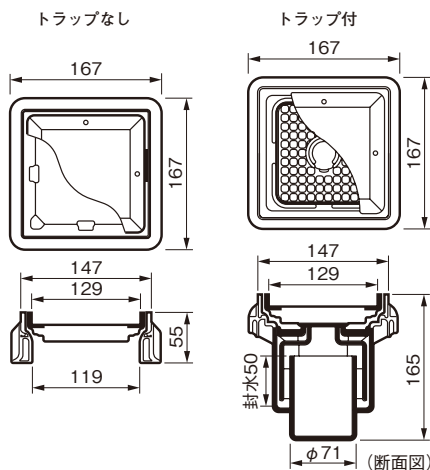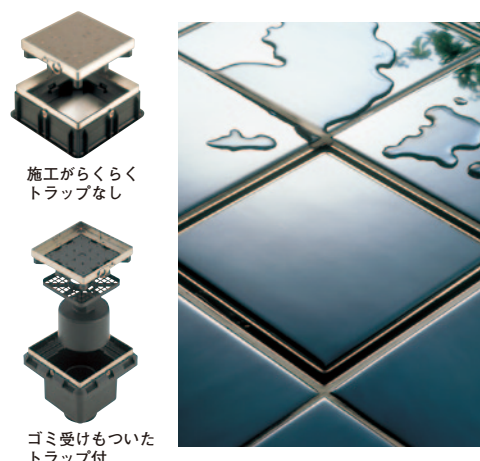

- ・ステンレスのフタにかわる形のタイル目地排水ユニットです。
- ・床が全てタイルで統一されるので、すっきりしたインテリアが実現します。
- ・溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップします。
- ・浴室や玄関をすっきりと美しく見せる影の主役です。お客様の目につきやすい場所でもお使いいただけます。

商品番号	商品名	1個価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					H	W	D			
431-381	メジスルー MH-55151(トラップなし)	8,500	SUS304・ポリプロピレン	研磨	167	167	55	10	0.7kg	個
431-382	〃 B MT-56151(トラップ付)	11,000	〃	〃	167	167	165	8	1.0kg	〃

