


排水ユニット センター排水

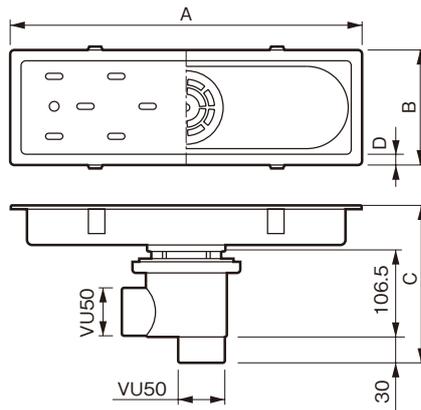


600CB (偏心)

- ・センター排水(偏心/標準)タイプです。
- ・目皿の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。排水管が中央にある場合等、便利です。
- ・トラップはABS樹脂製品です。




CB

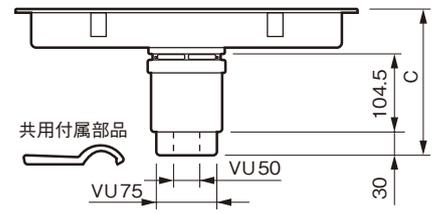

C

商品番号	商品名	1組価格	材質	仕上げ	サイズ				入数(台)	重量	単位
					A	B	C	D			
431-427	排水ユニット センター排水 偏心 450CB	19,200	SUS304	研磨	448	148	193.5	13	4	2.4kg	組
431-428	〃 〃 〃 600CB	21,700	〃	〃	598	148	194.0	13	4	3.1kg	〃
431-390	〃 〃 標準 450C	17,200	〃	〃	448	148	192.0	13	4	2.3kg	〃
431-391	〃 〃 〃 600C	19,700	〃	〃	598	148	193.5	13	4	3.0kg	〃

枠付排水目皿 浅型

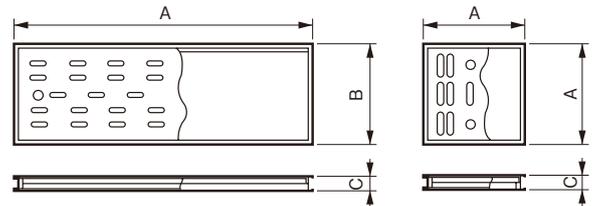

- ・施工は簡単でしかも快速排水です。
- ・枠付排水目皿はステンレス製で、100・150・200・250角のタイルと目地合わせできます。
- ・それぞれ、タイル1枚分から最大8枚分の幅のものまで用意しております。(100・150角タイル用)
- ・枠付排水目皿には、底部及びトラップがついておりませんので、排水管との接続のわずらわしさは一切ありません。

▶ ご注意

- ・431-314・431-318・431-319・431-412・431-413・431-414はフタが2分割となります。

商品番号	商品名	1組価格	材質	仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
					A	B	C			
431-311	枠付排水目皿浅型 1040	9,500	SUS304	研磨	398	98	30	10	0.9kg	組
431-312	〃 〃 〃 1050	10,900	〃	〃	498	98	30	10	1.1kg	〃
431-313	〃 〃 〃 1060	12,800	〃	〃	598	98	30	10	1.3kg	〃
431-314	〃 〃 〃 1080	16,100	〃	〃	798	98	30	10	1.8kg	〃
431-321	〃 〃 〃 1515	6,400	〃	〃	148	148	30	10	0.6kg	〃
431-315	〃 〃 〃 1545	14,300	〃	〃	448	148	30	10	1.7kg	〃
431-316	〃 〃 〃 1560	16,300	〃	〃	598	148	30	10	2.2kg	〃
431-317	〃 〃 〃 1575	19,900	〃	〃	748	148	30	5	2.5kg	〃
431-318	〃 〃 〃 1590	23,700	〃	〃	898	148	30	5	3.3kg	〃
431-319	〃 〃 〃 15120	30,500	〃	〃	1198	148	30	5	3.9kg	〃
431-322	〃 〃 〃 2020	9,100	〃	〃	198	198	30	10	0.9kg	〃
431-410	〃 〃 〃 2040	17,800	〃	〃	398	198	30	5	1.8kg	〃
431-411	〃 〃 〃 2060	22,000	〃	〃	598	198	30	5	2.6kg	〃
431-412	〃 〃 〃 2080	27,300	〃	〃	798	198	30	1	3.5kg	〃
431-413	〃 〃 〃 20100	31,200	〃	〃	998	198	30	1	4.3kg	〃
431-414	〃 〃 〃 20120	37,700	〃	〃	1198	198	30	1	5.1kg	〃
431-323	〃 〃 〃 2525	12,900	〃	〃	248	248	30	5	1.5kg	〃

