



SUS樋バンド(VP管用)／SUSツバ付樋足

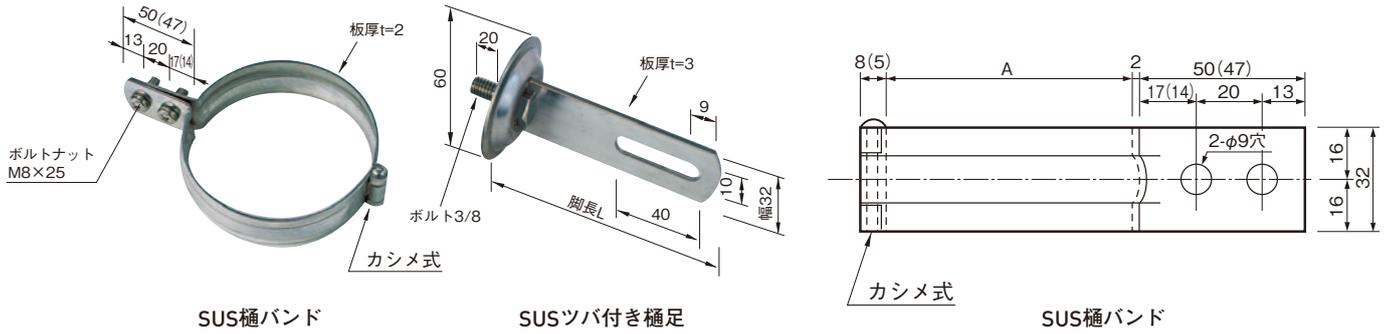

- ▶ ご注意
- ・この樋バンドはカシメ式です。
 - ・納期：ご確認ください。

商品番号	商品名	1個価格	管外径(VP管)	材質	仕上げ	サイズ		入数	重量	単位
						A	L			
・245-290	SUS樋バンド 50A	1,140	φ60	SUS304	2B	60	—	120	160g	個
・245-243	〃 65A	1,280	φ76	〃	〃	76	—	120	170g	〃
・245-244	〃 80A	1,320	φ89	〃	〃	89	—	120	190g	〃
・245-245	〃 100A	1,440	φ114	〃	〃	114	—	100	230g	〃
・245-246	〃 125A	2,400	φ140	〃	〃	139.5	—	80	260g	〃
・245-247	〃 150A	3,300	φ165	〃	〃	165	—	70	290g	〃
・245-251	SUSツバ付樋足 60L	1,180	—	〃	〃	—	60	200	80g	〃
・245-254	〃 80L	1,260	—	〃	〃	—	80	200	90g	〃
・245-255	〃 100L	1,440	—	〃	〃	—	100	150	100g	〃
・245-256	〃 120L	1,620	—	〃	〃	—	120	150	110g	〃
・245-257	〃 150L	1,760	—	〃	〃	—	150	150	120g	〃

SUS樋バンド(VP管用)／SUS樋足

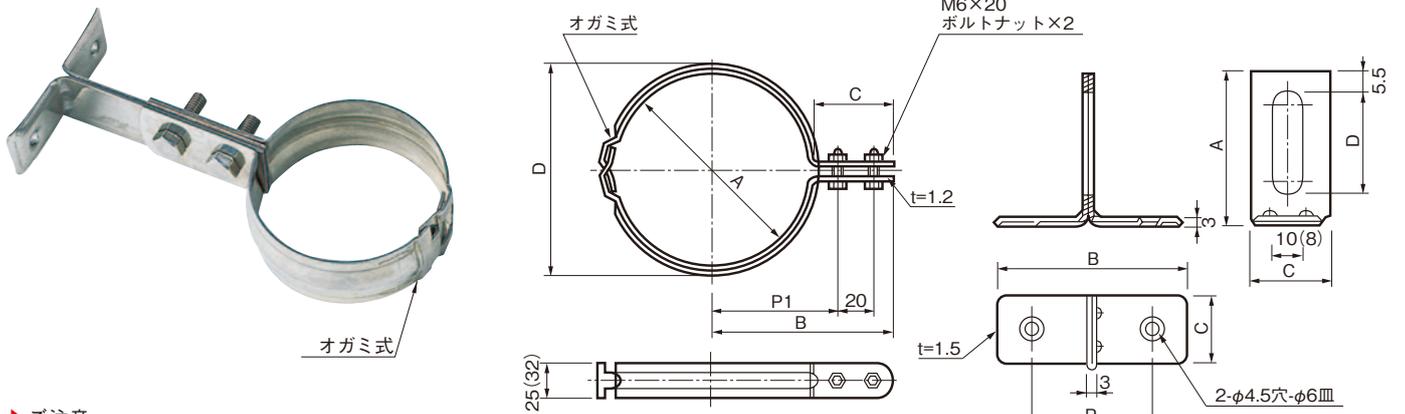

- ▶ ご注意
- ・この樋バンドはオガミ式です。
 - ・245-262のSUS樋バンド25Aの形状は写真のものとは異なります。
 - ・納期：ご確認ください。

SUS樋バンド
※()内寸法は50Aを示す。

SUS樋足
※()内寸法は25W-120を示す。

商品番号	商品名	1個価格	管外径(VP管)	材質	仕上げ	サイズ					入数	重量	単位
						A	B	P ₁	D	C			
・245-270	SUS樋バンド 15A	430	φ22	SUS304	BA	22	57.2	25.2	28	45	300	34g	個
・245-271	〃 20A	450	φ26	〃	〃	26	59.2	27.2	32	45	300	40g	〃
・245-262	〃 25A(ワッパー式)	200	φ32	〃	〃	32	62.2	30.2	38	45	300	44g	〃
・245-273	〃 30A	500	φ38	〃	〃	38	65.2	33.2	44	45	300	52g	〃
・245-274	〃 40A	520	φ48	〃	〃	48	70.2	38.2	54	45	250	54g	〃
・245-266	SUS樋足 25W-50L	220	—	〃	〃	50	60	36	40	25	300	80g	〃
・245-263	〃 25W-60L	240	—	〃	〃	60	60	36	40	25	400	82g	〃
・245-264	〃 25W-80L	260	—	〃	〃	80	60	36	40	25	300	86g	〃
・245-265	〃 25W-100L	310	—	〃	〃	100	60	36	40	25	250	104g	〃
・245-284	〃 25W-120	1,000	—	〃	〃	120	61	40	34	24	200	118g	〃