
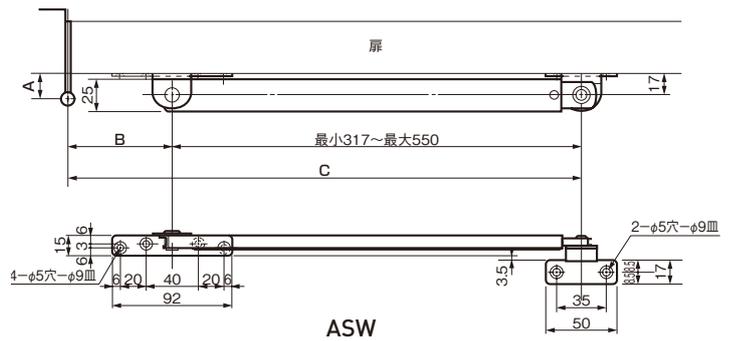
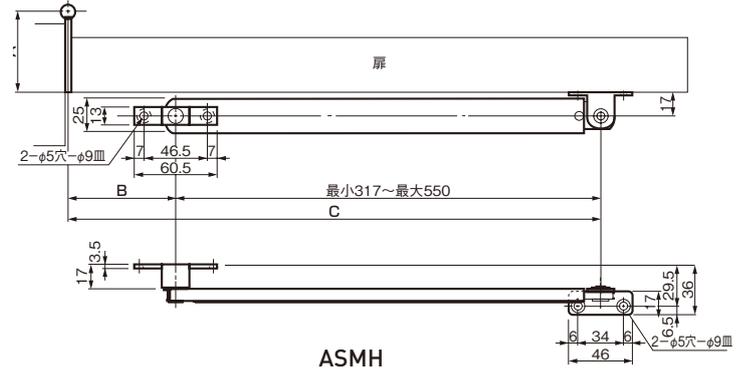


# アームストッパー AS

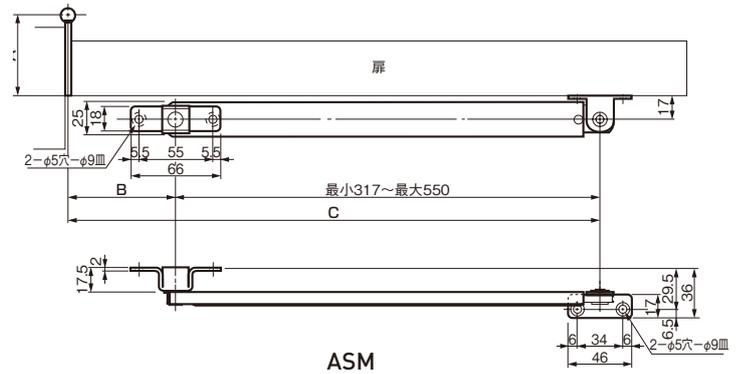

- ・軽量アルミ扉、木製扉用としてご使用いただけます。
- ・玄関、勝手口、室内等、扉のストッパーとしてご使用いただけます。
- ▶ ご注意
- ・扉開き角度：100°以内、扉高さ：2000mmまで。  
扉幅：600～900mm、扉厚：25～45mm、適用扉重量：20kg以下
- ・下記の取付位置寸法表は90°開きにしたい場合のA、B、Cの寸法を示しています。(各タイプ図面参照)
- ・タイプは3種類ございます。色をご指示ください。
- ・ASMとASMHは、受けの幅が違います。額縁の奥行寸法を考慮のうえお選びください。

ASM・ASMH 90°開き取付位置寸法表

	30	35	40	45	50	55	60
A	30	35	40	45	50	55	60
B	160	160	160	160	150	145	145
C	495	490	485	480	475	475	470

ASW 90°開き取付位置寸法表

	0	5	10	15	20
A	0	5	10	15	20
B	200	190	175	150	125
C	536	536	536	536	536

商品番号	商品名	1本価格	材質	仕上げ	色	サイズ			備考	入数	重量	単位
						H	W	L				
・163-075	アームストッパー ASM-HL	3,650	SUS304	ヘアーライン	—	36	25	317～550	面付高受型/内付外開	6	325	本
・163-090	〃 ASM-AD	5,200	〃	電着塗装	アンバー	36	25	317～550	〃	6	325	〃
・163-077	〃 ASM-G	5,800	〃	真鍮メッキ、静電塗装	ゴールド	36	25	317～550	〃	6	325	〃
・163-078	〃 ASM-CR	5,800	〃	クロームメッキ	クローム	36	25	317～550	〃	6	325	〃
・163-079	〃 ASM-SG	6,100	〃	真鍮メッキ、静電塗装	サテンゴールド	36	25	317～550	〃	6	325	〃
・163-080	〃 ASMH-HL	3,700	〃	ヘアーライン	—	36	25	317～550	面付高受型、細座/内付外開	6	320	〃
・163-091	〃 ASMH-AD	5,720	〃	電着塗装	アンバー	36	25	317～550	〃	6	320	〃
・163-082	〃 ASMH-G	5,800	〃	真鍮メッキ、静電塗装	ゴールド	36	25	317～550	〃	6	320	〃
・163-083	〃 ASMH-SG	6,100	〃	〃	サテンゴールド	36	25	317～550	〃	6	320	〃
・163-084	〃 ASW-HL	4,000	〃	ヘアーライン	—	35.5	25	317～550	内付内開(外付外開)	6	330	〃
・163-092	〃 ASW-AD	5,720	〃	電着塗装	アンバー	35.5	25	317～550	〃	6	330	〃
・163-086	〃 ASW-G	6,100	〃	真鍮メッキ、静電塗装	ゴールド	35.5	25	317～550	〃	6	330	〃
・163-087	〃 ASW-CR	6,100	〃	クロームメッキ	クローム	35.5	25	317～550	〃	6	330	〃
・163-088	〃 ASW-SG	6,500	〃	真鍮メッキ、静電塗装	サテンゴールド	35.5	25	317～550	〃	6	330	〃