


K Type

サイズ 250mm~300mm

K型 中荷重用固定金具

中荷重用キヤスター

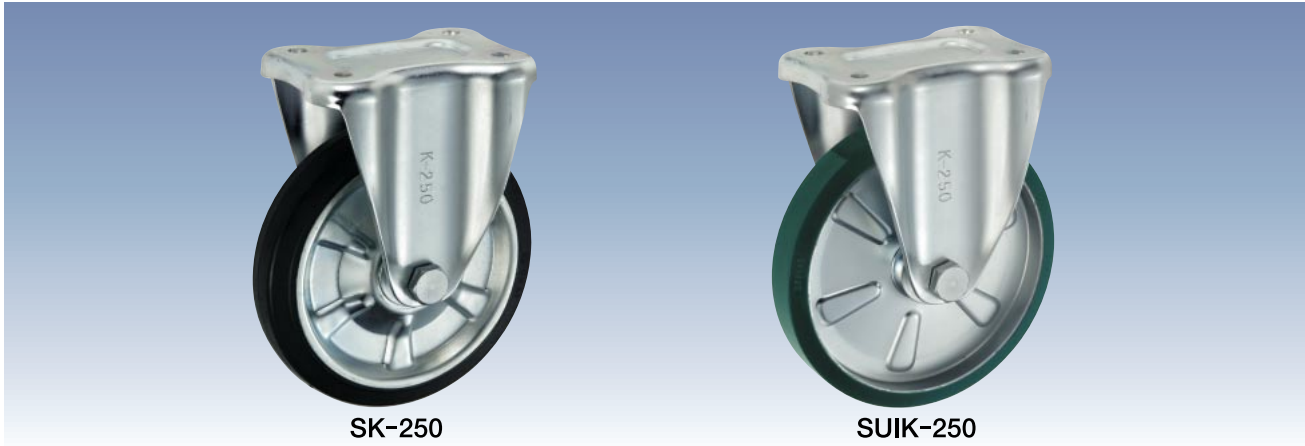

SK-250

SUIK-250

単位：mm

| サイズ | 品番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 取付高さ H1 | トッププレート F1/F2 | 取付穴ピッチ P1/P2 | 取付穴径 d | 自重 (g) | |
|-----------|------------|------|------|----------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------------|--------|--------|--|
| | | | | (daN) | (kgf) | | | | | | | | |
| 250 | ■鋼板製ゴム | | | | | | | | | | | | |
| | SK-250 | ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | 50 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5,510 | |
| | SRK-250 | 赤ゴム | B/B入 | 260 | 265.2 | | | | | | | 5,510 | |
| | CRK-250 | 耐熱ゴム | B/B入 | 330 | 336.6 | | | | | | | 5,730 | |
| | ■鋼板製ウレタンゴム | | | | | | | | | | | | |
| | SUIK-250 | ウレタン | B/B入 | 500 | 510.0 | 45 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 6,070 | |
| ■MCナイロン | | | | | | | | | | | | | |
| UWBSK-250 | MCナイロン | B/B入 | 550 | 561.0 | 36 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5,230 | | |
| 300 | ■鋼板製ゴム | | | | | | | | | | | | |
| | SK-300 | ゴム | B/B入 | 350 | 357.0 | 50 | 25 | 374 | 220/150 | 160/90 | 14 | 8,830 | |
| | ■鋼板製ウレタンゴム | | | | | | | | | | | | |
| SUIK-300 | ウレタン | B/B入 | 600 | 612.0 | 50 | 25 | 374 | 220/150 | 160/90 | 14 | 8,500 | | |

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り は受注生産品です。

【金具寸法】

単位：mm

| サイズ | 最大荷重 | | 金具高さ H | フォーク幅 B | 自重 (g) |
|---------|----------|-------|--------|---------|--------|
| | (daN) | (kgf) | | | |
| 75 | 120 | 122.4 | 63 | 40 | 230 |
| 100 | 180 | 183.6 | 94 | 43 | 440 |
| 130 | 250 | 255.0 | 112 | 53 | 800 |
| 150 | 300 | 306.0 | 123 | 56 | 1,000 |
| 200 | 420 | 428.4 | 150 | 56 | 1,730 |
| 250 | 550 | 561.0 | 180 | 90 | 2,990 |
| 300 | 600 | 612.0 | 224 | 110 | 4,060 |

※金具にはシャフト・セットが付属します。

