


# JB Type

サイズ 100mm

JB型 中荷重用ストッパー付旋回金具

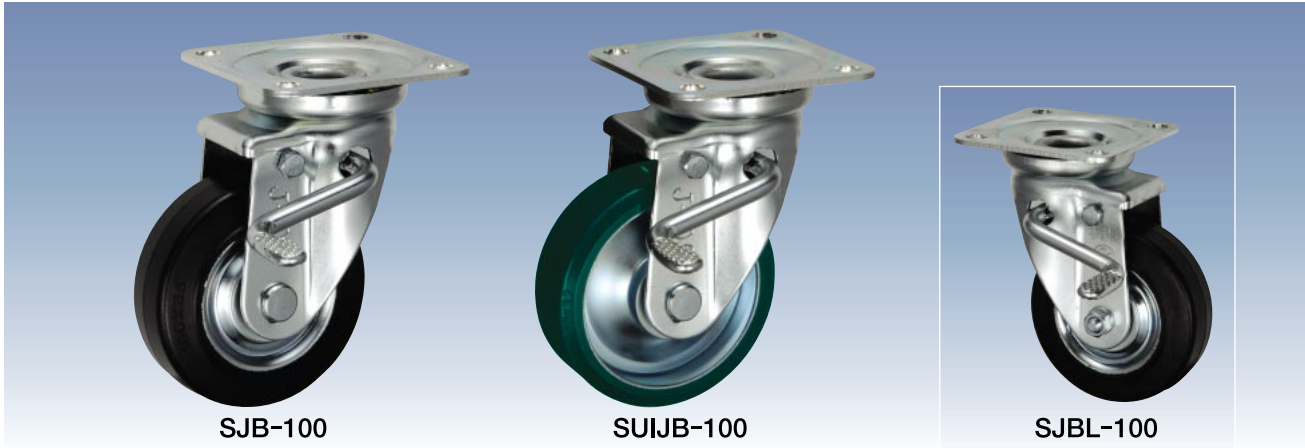

中荷重用キャスター

単位：mm

| サイズ<br>A    | 品番         | 車輪仕様     | 軸受   | 最大荷重  |       | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 取付高さ H1 | トッププレート F1/F2 | 取付穴ピッチ P1/P2 | 取付穴径 d | 偏心 E  | 自重 (g) |  |
|-------------|------------|----------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------------|--------|-------|--------|--|
|             |            |          |      | (daN) | (kgf) |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
| 100         | ■鋼板製ゴム     |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
|             | SJB-100    | ゴム       | B/B入 | 130   | 132.6 | 35     | 12      | 144     | 95/95         | 71/71        | 11     | 35    | 1,230  |  |
|             | SRJB-100   | 赤ゴム      | B/B入 | 100   | 102.0 |        |         |         |               |              |        |       | 1,230  |  |
|             | CRJB-100   | 耐熱ゴム     | B/B入 | 130   | 132.6 |        |         |         |               |              |        |       | 1,260  |  |
|             | ■鋼板製ウレタンゴム |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
|             | SUIJB-100  | ウレタン     | B/B入 | 180   | 183.6 | 32     | 12      | 144     | 95/95         | 71/71        | 11     | 35    | 1,300  |  |
|             | SUIEJB-100 | 導電性ウレタン  | B/B入 |       |       |        |         |         |               |              |        |       | 1,300  |  |
|             | ■樹脂製ゴム     |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
|             | PNJB-100   | ゴム       | B/B入 | 100   | 102.0 | 32     | 12      | 144     | 95/95         | 71/71        | 11     | 35    | 1,130  |  |
|             | PNDJB-100  | ゴム       | SUS入 |       |       |        |         |         |               |              |        |       | 1,130  |  |
|             | PNAJB-100  | ゴム       |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       | 1,070  |  |
|             | ■樹脂製ウレタンゴム |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
|             | PNUJB-100  | ウレタン     | B/B入 | 150   | 153.0 | 32     | 12      | 144     | 95/95         | 71/71        | 11     | 35    | 1,110  |  |
|             | PNUDJB-100 | ウレタン     | SUS入 |       |       |        |         |         |               |              |        |       | 1,110  |  |
|             | PNUAJB-100 | ウレタン     |      | 100   | 102.0 |        |         |         |               |              |        |       | 1,050  |  |
|             | ■ナイロン      |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
|             | PJB-100    | ナイロン     |      | 120   | 122.4 | 35     | 12      | 144     | 95/95         | 71/71        | 11     | 35    | 1,030  |  |
|             | PBJB-100   | NEW ナイロン | B/B入 | 180   | 183.6 |        |         |         |               |              |        |       | 1,090  |  |
|             | PBDJB-100  | NEW ナイロン | SUS入 |       |       |        |         |         |               |              |        |       | 1,090  |  |
|             | ■MCナイロン    |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        |       |        |  |
| UWBJB-100   | MCナイロン     | B/B入     | 180  | 183.6 | 29    | 12     | 144     | 95/95   | 71/71         | 11           | 35     | 1,240 |        |  |
| UWBDJB-100  | MCナイロン     | SUS入     |      |       |       |        |         |         |               |              |        | 1,240 |        |  |
| UWAJB-100   | MCナイロン     |          |      |       |       |        |         |         |               |              |        | 1,190 |        |  |
| UWBSJB-100  | MCナイロン     | B/B入     |      |       |       |        |         |         |               |              |        | 1,190 |        |  |
| UWBSDJB-100 | MCナイロン     | SUS入     |      |       | 30    |        |         |         |               |              |        | 1,190 |        |  |

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (JB-100→JBL-100となります)。

|    |      |                |           |
|----|------|----------------|-----------|
| 軸受 | 無印   | ：滑り軸受け         | は受注生産品です。 |
|    | B/B入 | ：鋼板製ベアリング入り    |           |
|    | SUS入 | ：ステンレス製ベアリング入り |           |

JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。