


JA Type

サイズ 130mm

JA型 ステンレス製旋回金具

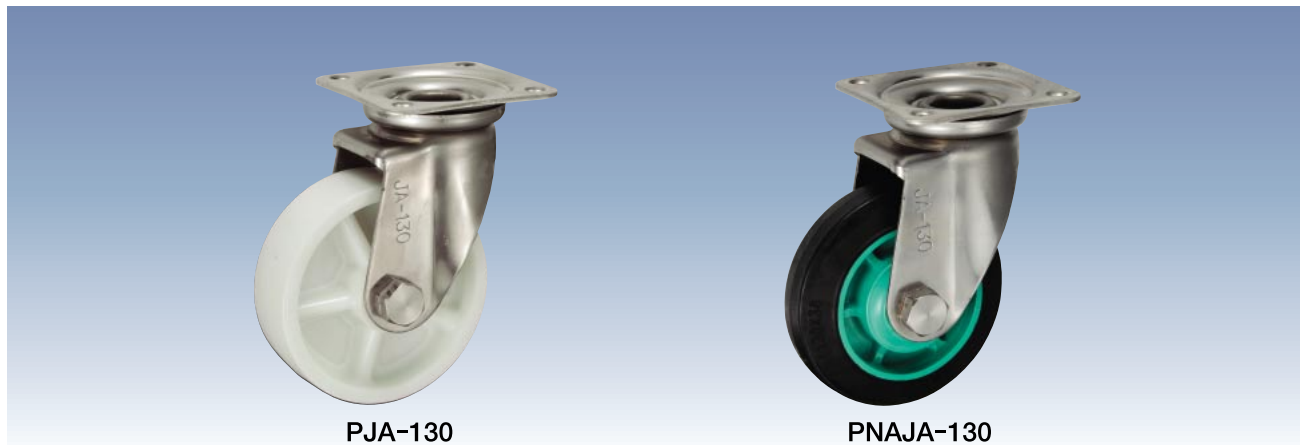

PJA-130

PNAJA-130

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
130	■ナイロン													
	PJA-130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,400	
	PBJA-130 NEW	ナイロン	B/B入	250	255.0								1,600	
	PBDJA-130 NEW	ナイロン	SUS入										1,600	
	■樹脂製ゴム													
	PNJA-130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,660	
	PNDJA-130	ゴム	SUS入										1,660	
	PNAJA-130	ゴム											120	122.4
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJA-130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,600	
	PNUDJA-130	ウレタン	SUS入										1,600	
	PNUAJA-130	ウレタン											120	122.4
	■MCナイロン													
	UWBJA-130	MCナイロン	B/B入	300	306.0	36	20	177	108/108	80/80	11	40	1,880	
	UWBDA-130	MCナイロン	SUS入										1,880	
	UWAJA-130	MCナイロン											1,730	
	UWBSJA-130	MCナイロン	B/B入			30							1,620	
	UWBSDJA-130	MCナイロン	SUS入										1,620	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJA-130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,860	
	SRJA-130	赤ゴム	B/B入	140	142.8								1,860	
CRJA-130	耐熱ゴム	B/B入	180	183.6	1,890									
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJA-130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,990		
SUIEJA-130	導電性ウレタン	B/B入										1,990		

無印 : 滑り軸受け
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。