


KA Type

サイズ 75mm

KA型 ステンレス製固定金具

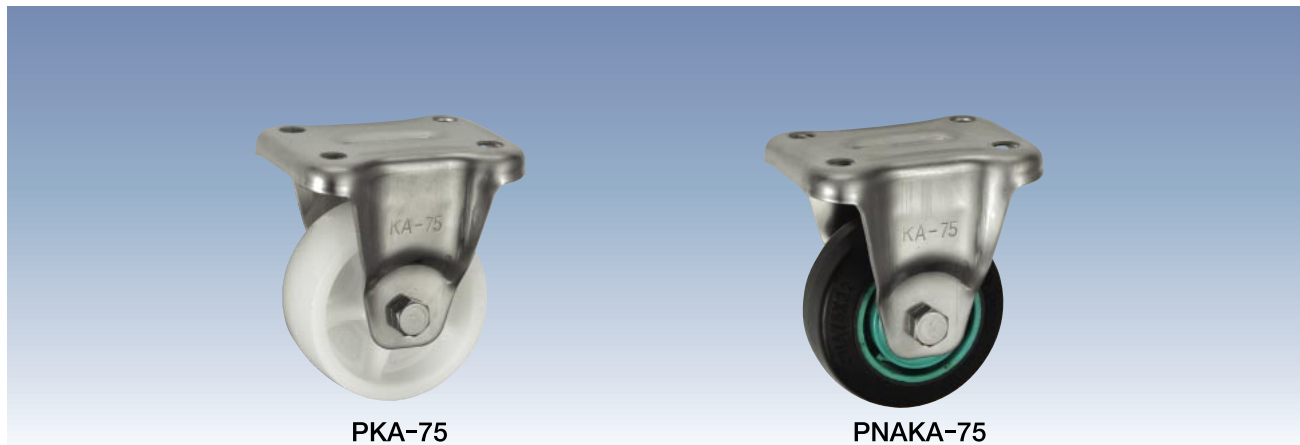

PKA-75

PNAKA-75

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
75	■ナイロン												
	PKA-75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	310	
	PBKA-75 <small>NEW</small>	ナイロン	B/B入	120	122.4							370	
	PBDKA-75 <small>NEW</small>	ナイロン	SUS入									370	
	■樹脂製ゴム												
	PNKA-75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	400	
	PNDKA-75	ゴム	SUS入									400	
	PNAKA-75	ゴム										360	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKA-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	390	
	PNUDKA-75	ウレタン	SUS入									390	
	PNUAKA-75	ウレタン										340	
	■MCナイロン												
	UWBKA-75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	91/68	63/40	9.5	410	
	UWBDKA-75	MCナイロン	SUS入									410	
	UWAKA-75	MCナイロン										370	
	UWBSKA-75	MCナイロン	B/B入			26						390	
	UWBSDKA-75	MCナイロン	SUS入									390	
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>												
	SKA-75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	420	
	SRKA-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2							420	
CRKA-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6	440								
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
SUIKA-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	500		
SUIEKA-75	導電性ウレタン	B/B入									500		

無印 : 滑り軸受け
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。