


# KA Type

サイズ 130mm

KA型 ステンレス製固定金具

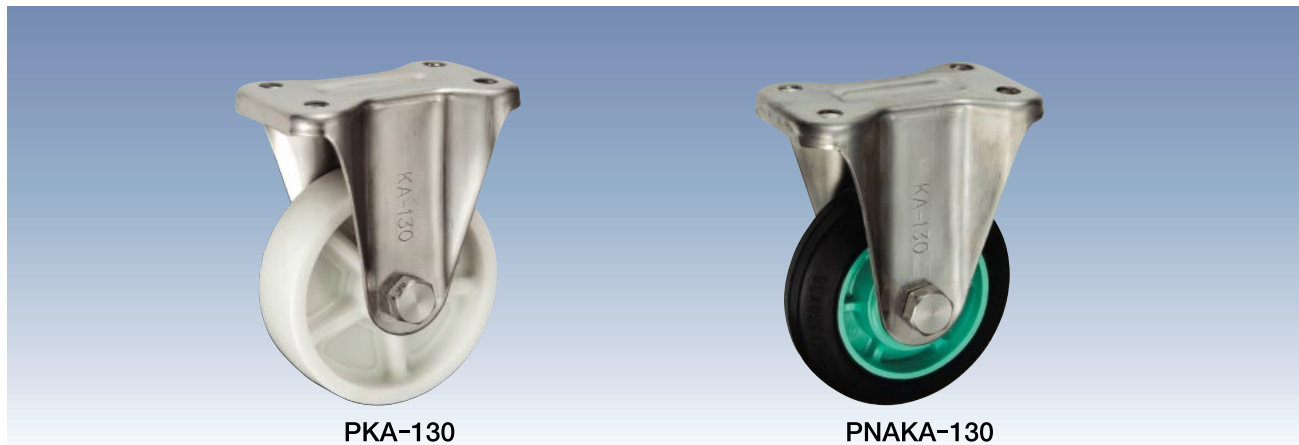

PKA-130

PNAKA-130

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
130	■ナイロン												
	PKA-130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56	11	1,130	
	PBKA-130 <small>NEW</small>	ナイロン	B/B入	250	255.0							1,330	
	PBDKA-130 <small>NEW</small>	ナイロン	SUS入									1,330	
	■樹脂製ゴム												
	PNKA-130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56	11	1,390	
	PNDKA-130	ゴム	SUS入									1,390	
	PNAKA-130	ゴム										120	122.4
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKA-130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56	11	1,330	
	PNUDKA-130	ウレタン	SUS入									1,330	
	PNUAKA-130	ウレタン										120	122.4
	■MCナイロン												
	UWBKA-130	MCナイロン	B/B入	300	306.0	36	20	177	137/93	100/56	11	1,610	
	UWBDKA-130	MCナイロン	SUS入									1,610	
	UWAKA-130	MCナイロン										1,460	
	UWBSKA-130	MCナイロン	B/B入			30	1,350						
	UWBSDKA-130	MCナイロン	SUS入				1,350						
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>												
	SKA-130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	137/93	100/56	11	1,590	
	SRKA-130	赤ゴム	B/B入	140	142.8							1,590	
CRKA-130	耐熱ゴム	B/B入	180	183.6	1,620								
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
SUIKA-130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56	11	1,720		
SUIEKA-130	導電性ウレタン	B/B入									1,720		

単位：mm

無印 : 滑り軸受け  
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り  
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。