


JAB Type

サイズ 75mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具

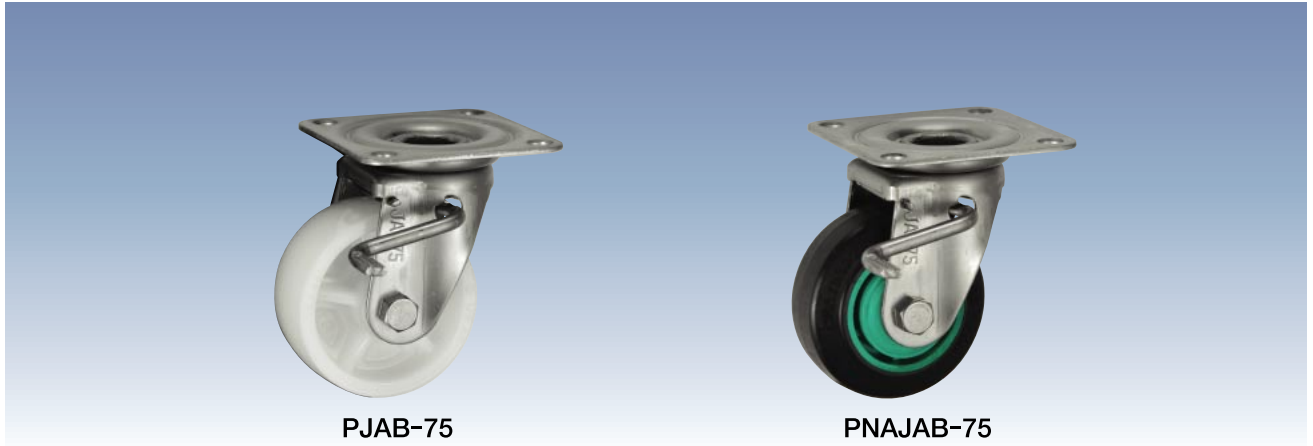

PJAB-75

PNAJAB-75

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
75	■ナイロン													
	PJAB-75	ナイロン		100	102.0									470
	PBJAB-75	NEW ナイロン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	530	
	PBDJAB-75	NEW ナイロン	SUS入										530	
	■樹脂製ゴム													
	PNJAB-75	ゴム	B/B入											560
	PNDJAB-75	ゴム	SUS入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	560	
	PNAJAB-75	ゴム												520
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	550	
	PNUDJAB-75	ウレタン	SUS入											550
	PNUAJAB-75	ウレタン		70	71.4									500
	■MCナイロン													
	UWBJAB-75	MCナイロン	B/B入											570
	UWBDJAB-75	MCナイロン	SUS入			24								570
	UWAJAB-75	MCナイロン		150	153.0		10	101	82/82	63/63	9.5	22	530	
	UWBSJAB-75	MCナイロン	B/B入											550
	UWBSDJAB-75	MCナイロン	SUS入			26								550
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
	SJAB-75	ゴム	B/B入	80	81.6									580
	SRJAB-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	580	
CRJAB-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6									600	
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>														
SUIJAB-75	ウレタン	B/B入											660	
SUIEJAB-75	導電性ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	660		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

軸受 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
 板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を使い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。