


JM Type

サイズ 100mm~130mm

JM型 重荷重用旋回金具

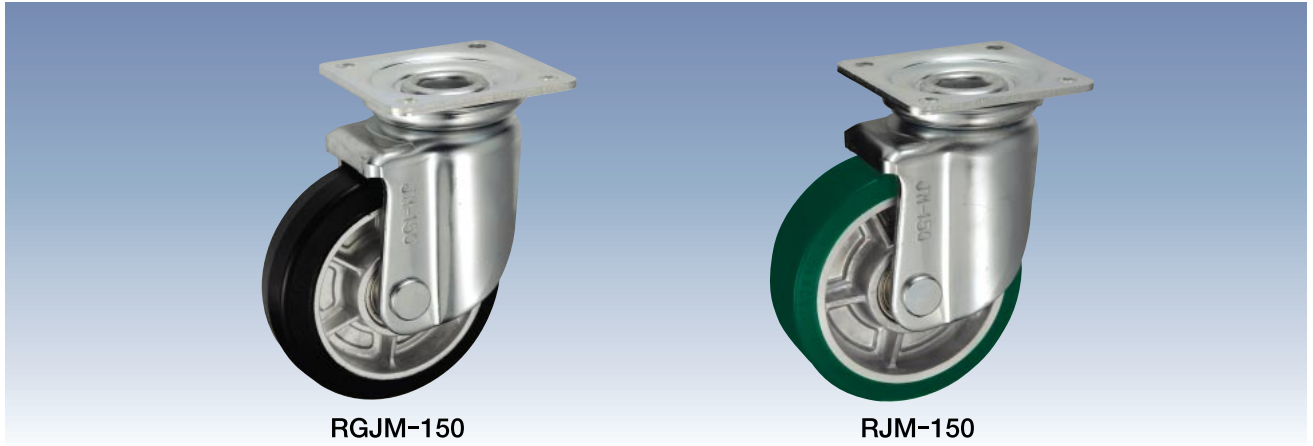

RGJM-150

RJM-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 	
				(daN)	(kgf)									
100	RGNJM-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	1,940	
	RGJM-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50							1,970	
	RJM-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0								1,970	
	RFJM-100	鋼板製ウレタン	B/B入	460	469.2								1,980	
	RRJM-100	MCナイロン	B/B入										45	1,880
	UWBJM-100	MCナイロン	B/B入										29	1,820
130	RGJM-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	2,830	
	RJM-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								2,970	
	RFJM-130	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0								3,000	
	RRJM-130	アルミ製MCナイロン	B/B入										2,980	
	UWBJM-130	MCナイロン	B/B入										36	2,730

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重		金具高さ H 	フォーク幅 B 	自重 (g)
	(daN)	(kgf)			
100	460	469.2	94	57	1,440
130	500	510.0	112	60	1,920
150	550	561.0	123	60	2,490
200	660	673.2	150	71	3,860

※金具にはシャフト・セットが付属します。