


HK Type

サイズ 130mm・150mm

HK型 中荷重用固定キャスター

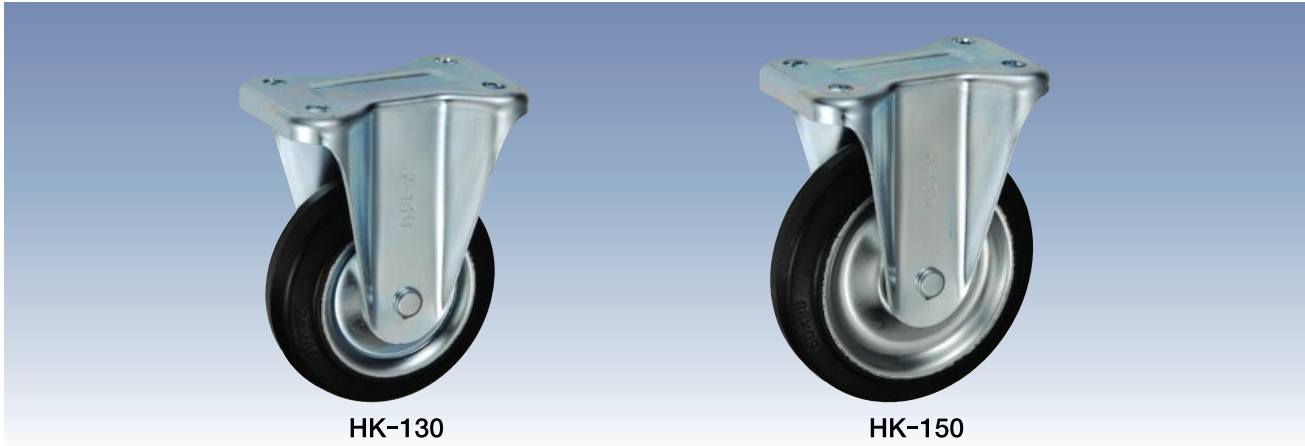

HK-130

HK-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 (P2')	取付穴径 d 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
130	HK-130	ゴム	B/B入	150	153.0	42	12	177	137/93	※100/56 (50)	11	1,270
150	HK-150	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	187	137/93	※100/56 (50)	11	1,410

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B
130	112	53
150	112	53

