
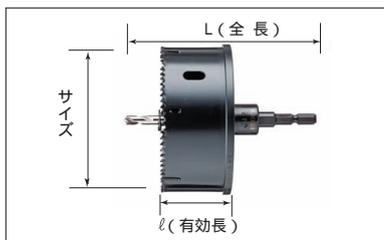


コンビ軸排水マス用ホルソー (回転用)

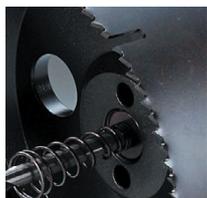

- 用途** ●排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。
- 仕様** ●刃先径サイズ：53mm～120mm
●使用電動機：電気ドリル
振動ドリル (回転モード)
充電式インパクトドライバ (14.4V以上)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：六角軸 (対応6.35mm) (兼用) チャック式 (10mm)
- 特長** ●コンビ軸搭載により六角軸 (対応6.35mm) とチャック式 (10mm) の両方に使用可能です。
●アサリ刃 (ハイパースリット採用) の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
●ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

VUタイプ (セット品) シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-40	53	123/32	S-5780	¥ 5,350	550734
VU-50	65			¥ 7,450	550741
VU-65	81			¥ 9,700	550758
VU-75	95			¥11,700	550765
VU-100	120			¥17,800	550772


抜け止めリング標準装備



10・ストレート電気ドリルの
三面に噛む!



6.35・インパクトドライバの
六面に噛む!

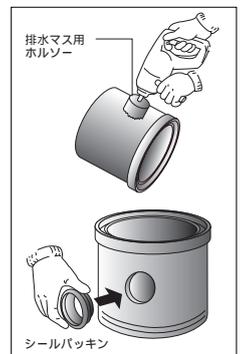

排水マスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S -5780	53~173	¥ 950	550581
排出用スプリング	B -5548	53~173	¥ 100	551557
ホルソーコンビ軸 (6.35+10・)	J N-2	53~120	¥1,500	551120
ホルソーシャンク (13・)	S K-5013	130~173	¥1,300	551748
ホルソーシャンク (SDSタイプ)	S K-50 Z	53~173	¥1,500	551762
ホルソー虫ネジ (6・)	M606	53~173	¥ 100	121194
抜け止めリング	N T R-1	53~120	¥ 500	551137

排水マス用ホルソー (回転用)



- 用途** ●排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。
- 仕様** ●刃先径サイズ：130mm～173mm
●使用電動機：電気ドリル
振動ドリル (回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ：130mm～173mm 13mm
- 特長** ●アサリ刃 (ハイパースリット採用) の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
●ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

VUタイプ (セット品) シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-100S	130	120/32	S-5780	¥22,000	550994
VU-125	147			¥25,000	551007
VU-150	173			¥40,000	551014

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	(3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	(厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	ベニヤ合板	2x4材	FR	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラスチック	樹脂板
コンビ軸排水マス用ホルソー																				
排水マス用ホルソー																				