


# 鉄板サイディング3000

## 薄鉄板切断チップソーのベストセラーモデル

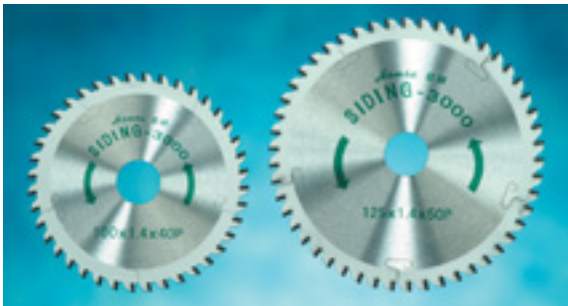

### 用途

薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材  
ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレル  
等の切断に。

### 仕様

外径サイズ：80mm～216mm  
使用電動機：防じんカッター  
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード	入数 (枚)
IG- 80	80	1.6	20	20	¥ 5,250	540001	10
IG- 100	100	1.4	40	20	¥ 5,500	540018	10
IG- 110	110	1.4	50	20	¥ 6,000	540025	10
IG- 125	125	1.4	50	20	¥ 6,100	540032	10
IG- 160	160	1.4	60	20	¥ 6,200	540056	10
IG- 180	180	1.4	60	20	¥ 6,300	540063	10
IG- 203	203	2.0	80	25.4	¥ 13,600	540681	1
IG- 216	216	2.2	80	25.4	¥ 13,900	540698	1

パック寸法：80- 125 W147x H181 / 160 W188x H220 / 180 W217x H258

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材														
		木	一般	プリント	天然	集	ボード	ファイ	ケイ	石膏	セ	木	A	L	C	硬質	窯業	サイ	窯業	押	セ	ス	ル	外	ポ	フ	一	垂	金	アル	F	ア	塩		
鉄板サイディング 3000																																			

# 板金チタン (チタンコーティングチップソー)

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。



### 用途

薄鉄板、金属系サイディング、アルミ建材  
ブリキ、カラートタン、ガルバリウム鋼板、スパンドレル  
等の切断に。

### 仕様

外径サイズ：80mm～180mm  
使用電動機：防じんカッター  
集じんマルノコ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (枚)	JANコード	入数 (枚)
IGT- 80	80	1.6	20	20	¥ 6,500	540247	10
IGT- 100	100	1.4	40	20	¥ 6,500	540254	10
IGT- 110	110	1.4	50	20	¥ 7,500	540261	10
IGT- 125	125	1.4	50	20	¥ 7,600	540278	10
IGT- 160	160	1.4	60	20	¥ 9,000	540285	10
IGT- 180	180	1.4	60	20	¥ 9,400	540292	10

パック寸法：80- 125 W147x H181 / 160 W188x H220 / 180 W217x H258

チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。

用途詳細	...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切	木質系建材						窯業系建材										金属系建材			樹脂系建材														
		木	一般	プリント	天然	集	ボード	ファイ	ケイ	石膏	セ	木	A	L	C	硬質	窯業	サイ	窯業	押	セ	ス	ル	外	ポ	フ	一	垂	金	アル	F	ア	塩		
板金チタン																																			