

刈払機用チップソー

仕様

外径サイズ：230mm・255mm
 使用機械：230mm エンジン刈払機全機種
 255mm エンジン刈払機 26cd以上

ハウスピーエム刈払機用チップソーは日農工規格 JFMAS003-1997・JFMAS001-1997に適合しています。この表示は当社において日農工規格に基づき試験した結果、規格に適合していると判断し表示したものです。

豊年満作V型



埋込チップで切れ味抜群。

用途

一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (パック)
V- 230	230	2.2	36	25.4	¥ 2,600	4986362 510219	30
V- 255	255	2.2	40	25.4	¥ 2,600	4986362 510226	30

パック寸法：230 W255x H280 / 255 W275x H300

金太郎



日農工規格
適合品

埋込チップで切れ味抜群。

用途


一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (パック)
KT- 230	230	2.2	36	25.4	¥ 2,800	4986362 510882	30
KT- 255	255	2.2	40	25.4	¥ 2,800	4986362 510875	30

パック寸法：230 W255x H280 / 255 W275x H300

桃太郎

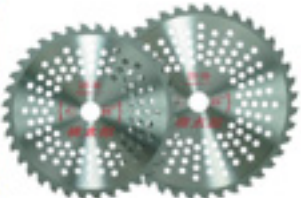

日農工規格
適合品

軽量メッシュ埋込チップで切れ味抜群。

用途

一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。

パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (パック)
MD- 230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,000	4986362 510936	30
MD- 255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,000	4986362 510943	30

パック寸法：230 W255x H280 / 255 W275x H300

竹・笹・天狗



日農工規格
適合品

竹・笹刈りに最適。

用途

竹・笹・カヤ・ススキ・山立下刈・一般草刈り
雑木・雑草等の刈払い作業に。

パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (パック)
TN- 230	230	2.2	50	25.4	¥ 5,000	4986362 510714	30
TN- 255	255	2.2	60	25.4	¥ 5,000	4986362 510721	30

パック寸法：230 W255x H280 / 255 W275x H300

強いやつ



日農工規格
適合品

斜45°刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途

一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山立下刈
雑草等の刈払い作業に。

パック入仕様

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	標準価格 (1パック)	JANコード	入数 (パック)
TY- 230	230	2.2	36	25.4	¥ 3,000	4986362 510295	30
TY- 255	255	2.2	40	25.4	¥ 3,000	4986362 510301	30

パック寸法：230 W255x H280 / 255 W275x H300