

# 硬質フェルト

保護関連

イス脚  
キャップ

フェルト・  
クッション

防振・  
防音

床をキズつけずほつれない  
硬質フェルト

家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります。

## 硬質フェルト (粘着タイプ)

●家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かす事もできます。

## 硬質フェルト (打込みタイプ)

●カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。  
●金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です。

## すべり止めフェルト (粘着タイプ)

●家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります。




硬質フェルト(打込タイプ)




硬質フェルト(粘着タイプ)

## 硬質フェルト (粘着タイプ)

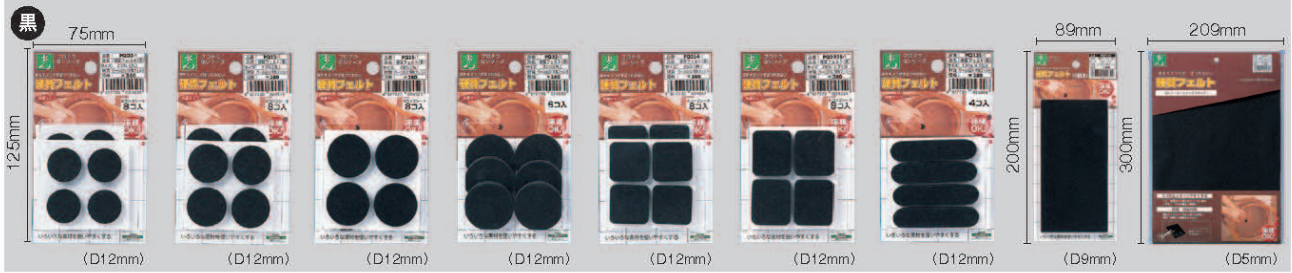

<b>PQ22-1</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 22mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ25-1</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 25mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ28-1</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 28mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ32-1</b> 単価: ¥360 (税込: ¥378) サイズ: 32mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 6	<b>PQ254-1</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 25mm×25mm×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ2925-1</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 29mm×25mm×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ135-1</b> 単価: ¥280 (税込: ¥294) サイズ: 13mm×55mm×4mm 入数: 5 1P入数: 4	<b>PQ7141</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 70mm×140mm×2mm 入数: 5 1P入数: 2	<b>PQ2821</b> 単価: ¥900 (税込: ¥945) サイズ: 280mm×200mm×2mm 入数: 5 1P入数: 1
<b>B-PQ22-1</b>	<b>B-PQ25-1</b>	<b>B-PQ28-1</b>	<b>B-PQ32-1</b>	<b>B-PQ254-1</b>	<b>B-PQ2925-1</b>	<b>B-PQ135-1</b>	<b>B-PQ7141</b>	<b>B-PQ2821</b>
1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ

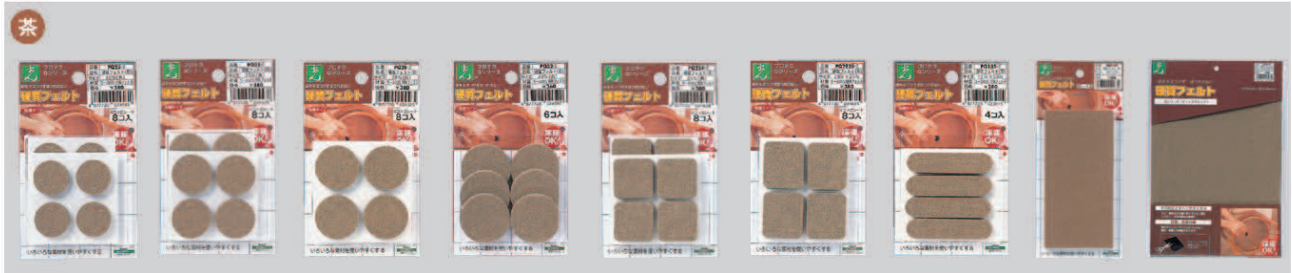


<b>PQ22-2</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 22mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ25-2</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 25mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ28-2</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 28mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ32-2</b> 単価: ¥360 (税込: ¥378) サイズ: 32mm丸×4mm 入数: 5 1P入数: 6	<b>PQ254-2</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 25mm×25mm×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ2925-2</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 29mm×25mm×4mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>PQ135-2</b> 単価: ¥280 (税込: ¥294) サイズ: 13mm×55mm×4mm 入数: 5 1P入数: 4	<b>PQ7142</b> 単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 70mm×140mm×2mm 入数: 5 1P入数: 2	<b>PQ2822</b> 単価: ¥900 (税込: ¥945) サイズ: 280mm×200mm×2mm 入数: 5 1P入数: 1
<b>B-PQ22-2</b>	<b>B-PQ25-2</b>	<b>B-PQ28-2</b>	<b>B-PQ32-2</b>	<b>B-PQ254-2</b>	<b>B-PQ2925-2</b>	<b>B-PQ135-2</b>	<b>B-PQ7142</b>	<b>B-PQ2822</b>
1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 400(100シート) ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ	1袋入数: 100 ★バラタイプ

## 硬質フェルト (打込みタイプ)



<b>CQ1950</b> 単価: ¥350 (税込: ¥367) サイズ: 19mm丸 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ2250</b> 単価: ¥350 (税込: ¥367) サイズ: 22mm丸 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ2550</b> 単価: ¥350 (税込: ¥367) サイズ: 25mm丸 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ2850</b> 単価: ¥350 (税込: ¥367) サイズ: 28mm丸 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ3250</b> 単価: ¥450 (税込: ¥472) サイズ: 32mm丸 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ1635</b> 単価: ¥450 (税込: ¥472) サイズ: 16mm×35mm 入数: 5 1P入数: 4	<b>CQ1945</b> 単価: ¥480 (税込: ¥504) サイズ: 19mm×45mm 入数: 5 1P入数: 4
<b>B-CQ1950</b>	<b>B-CQ2250</b>	<b>B-CQ2550</b>	<b>B-CQ2850</b>	<b>B-CQ3250</b>	<b>B-CQ1635</b>	<b>B-CQ1945</b>
1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ	1袋入数: 200 ★バラタイプ

## すべり止めフェルト (粘着タイプ)

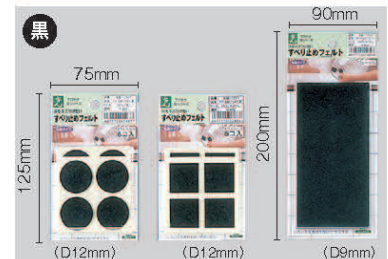

<b>SQ2801</b> 単価: ¥480 (税込: ¥504) サイズ: 28mm丸×1mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>SQ2551</b> 単価: ¥480 (税込: ¥504) サイズ: 25mm×25mm×1mm 入数: 5 1P入数: 8(4コ×2)	<b>SQ7140</b> 単価: ¥480 (税込: ¥504) サイズ: 140mm×70mm×1mm 入数: 5 1P入数: 2
--	--	---

バラタイプの価格はP.327をご覧ください。