
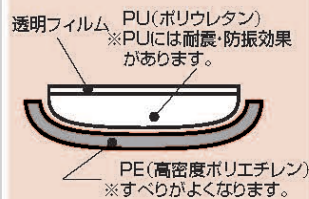


PUスベリクッション・キズ防止フェルト・ニードルフェルト・硬質フェルト

保護関連

イス脚
キャップ

PUスベリクッション 底面はPE(高密度ポリエチレン)製でスベリが良く家具をらくらく移動できます。PU(ポリウレタン)製で耐震・防振効果があります。

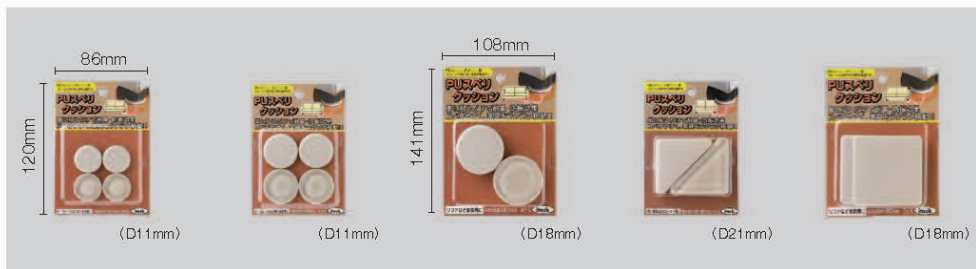

KPS-25	KPS-32	KPS-45	KPS-556	KPS-646
単価: ¥380 (税込: ¥399) サイズ: 25mm丸×約7mm 入数: 10 1P入数: 4	単価: ¥450 (税込: ¥472) サイズ: 32mm丸×約7mm 入数: 10 1P入数: 4	単価: ¥540 (税込: ¥567) サイズ: 45mm丸×約7mm 入数: 10 1P入数: 4	単価: ¥700 (税込: ¥735) サイズ: 50mm×50mm×6.7mm×約7mm 入数: 10 1P入数: 4	単価: ¥520 (税込: ¥546) サイズ: 64mm×64mm×約7mm 入数: 10 1P入数: 2


フェルト・
クッション

防振・
防音

キズ防止フェルト フローリングのキズ防止と防振・防音に!! 床暖OK!



FQ2803	FQ2804	FQ1003	FQ1004	FQ7143	FQ7144
単価: ¥220 (税込: ¥231) サイズ: 28mmφ×2.3mm 入数: 5 1P入数: 8	単価: ¥220 (税込: ¥231) サイズ: 28mmφ×2.3mm 入数: 5 1P入数: 8	単価: ¥260 (税込: ¥273) サイズ: 100mm×100mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 2	単価: ¥260 (税込: ¥273) サイズ: 100mm×100mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 2	単価: ¥300 (税込: ¥315) サイズ: 140mm×70mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 2	単価: ¥300 (税込: ¥315) サイズ: 140mm×70mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 2

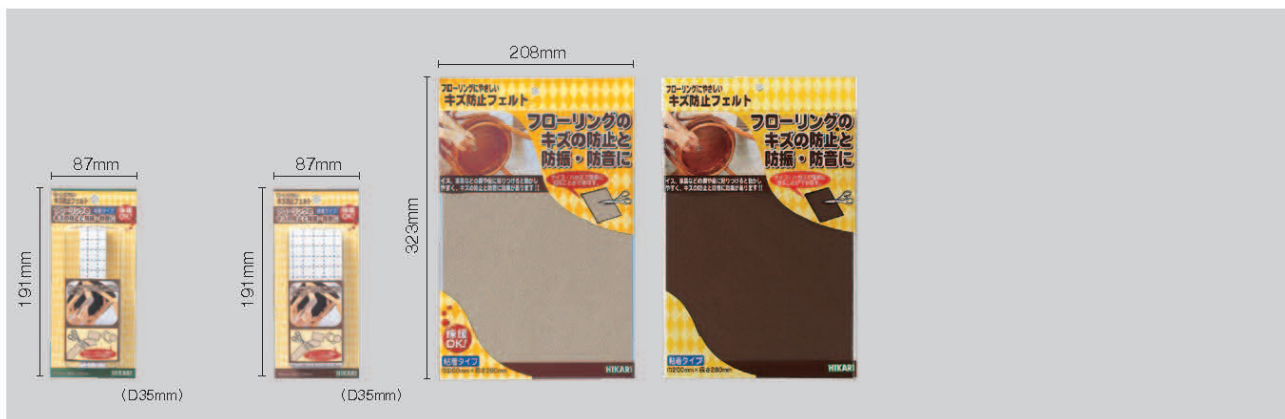


FQ1253	FQ1053	FQ2823	FQ2824
単価: ¥480 (税込: ¥504) サイズ: 25mm×1000mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 1	単価: ¥620 (税込: ¥651) サイズ: 50mm×1000mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 1	単価: ¥550 (税込: ¥577) サイズ: 200mm×280mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 1	単価: ¥550 (税込: ¥577) サイズ: 200mm×280mm×2.3mm 入数: 5 1P入数: 1

硬質フェルト



KTPQ-228
単価: ¥720 (税込: ¥756) サイズ: 200mm×280mm×約2mm 入数: 5 1P入数: 1

ニードルフェルト

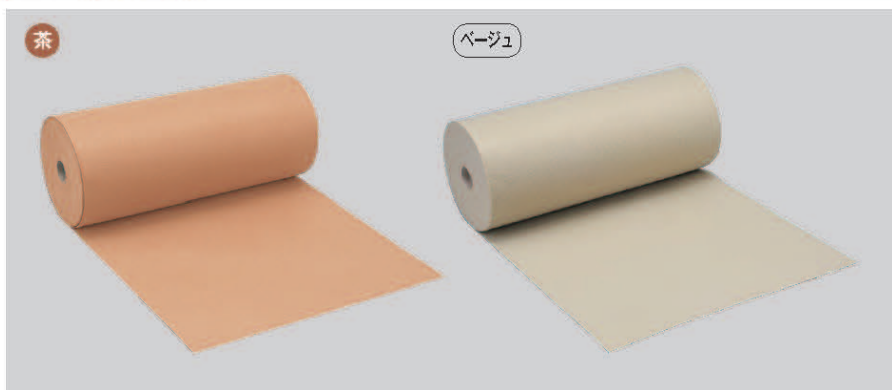

NFE-1421	NFE-1422
単価: ¥25,000 (税込: ¥26,250) サイズ: 450mm×25M×1mm 入数: 1	単価: ¥25,000 (税込: ¥26,250) サイズ: 450mm×25M×1mm 入数: 1

特性用途
比較表