


簡易パック式 クッションシリーズ

保護関連


イス脚
キャップ

レグクッション 接着テープ付

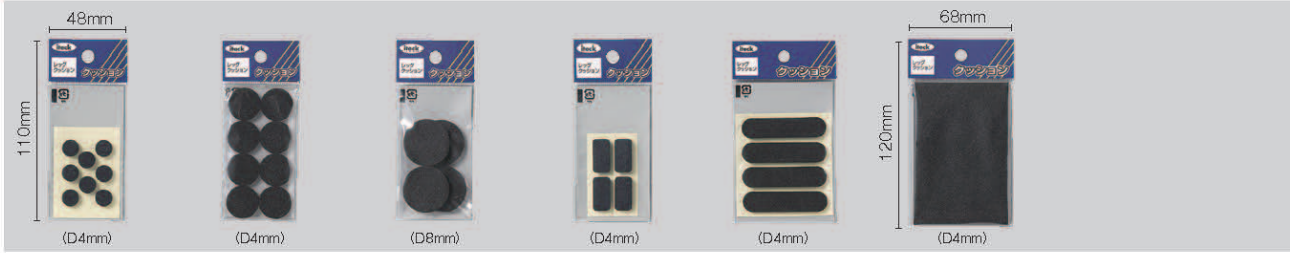


KLP-10 単価 オープン サイズ: 10丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8	KLP-20 単価 オープン サイズ: 20丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8	KLP-28 単価 オープン サイズ: 28丸×3mm 入数: 5 1P入数: 4	KLP-210 単価 オープン サイズ: 20×10×3mm 入数: 5 1P入数: 4	KLP-55 単価 オープン サイズ: 13×55×3mm 入数: 5 1P入数: 4	KLP-96 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1
---	---	---	--	---	---

スポンジ 接着テープ付

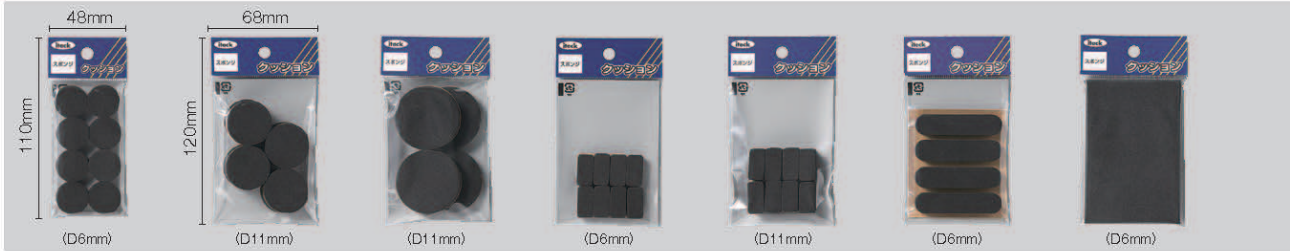

KSR-22 単価 オープン サイズ: 20丸×5mm 入数: 5 1P入数: 8	KSR-30 単価 オープン サイズ: 28丸×5mm 入数: 5 1P入数: 8	KSR-41 単価 オープン サイズ: 40丸×5mm 入数: 5 1P入数: 4	KSR-212 単価 オープン サイズ: 20×10×5mm 入数: 5 1P入数: 8	KSR-213 単価 オープン サイズ: 20×10×10mm 入数: 5 1P入数: 8	KSR-57 単価 オープン サイズ: 13×55×5mm 入数: 5 1P入数: 4	KSR-98 単価 オープン サイズ: 90×60×5mm 入数: 5 1P入数: 1
---	---	---	--	---	---	---

PUクッション 接着テープ付

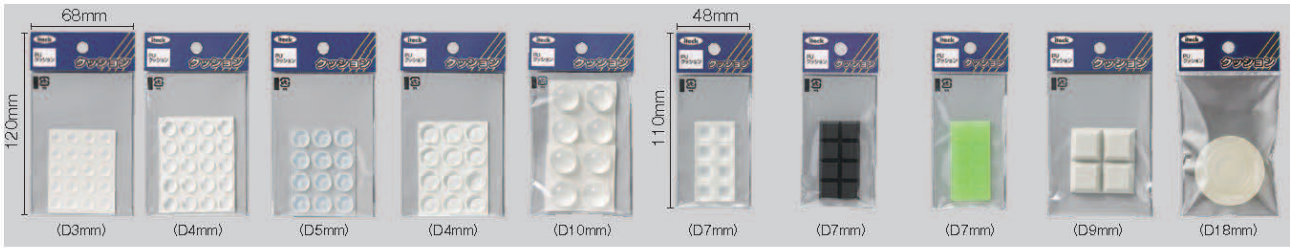


KKU-80 単価 オープン サイズ: 8丸×2.3mm 入数: 5 1P入数: 20	KKU-95 単価 オープン サイズ: 9.5丸×3.8mm 入数: 5 1P入数: 20	KKU-122 単価 オープン サイズ: 12.8丸×4.2mm 入数: 5 1P入数: 12	KKU-123 単価 オープン サイズ: 12.7丸×3.8mm 入数: 5 1P入数: 12	KKU-190 単価 オープン サイズ: 19丸×8.7mm 入数: 5 1P入数: 8	KKU-120 単価 オープン サイズ: 12×12×5.4mm 入数: 5 1P入数: 8	KKU-121 単価 オープン サイズ: 12×12×6mm 入数: 5 1P入数: 8	KKU-124 単価 オープン サイズ: 12×12×5.4mm 入数: 5 1P入数: 8	KKU-200 単価 オープン サイズ: 20×20×8mm 入数: 5 1P入数: 4	KKU-4061 単価 オープン サイズ: 16×46mm丸 入数: 5 1P入数: 1
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

グロメット




KGE-3A 単価 オープン サイズ: 9丸×3.7mm 入数: 5 1P入数: 8	KGE-5A 単価 オープン サイズ: 11丸×4.5mm 入数: 5 1P入数: 8	KGE-9A 単価 オープン サイズ: 15丸×6mm 入数: 5 1P入数: 6	KGE-13A 単価 オープン サイズ: 21丸×7mm 入数: 5 1P入数: 4	KGE-15A 単価 オープン サイズ: 23丸×7mm 入数: 5 1P入数: 3	KGE-20A 単価 オープン サイズ: 30丸×8mm 入数: 5 1P入数: 2	KGE-25A 単価 オープン サイズ: 35丸×8mm 入数: 5 1P入数: 2	KGE-30A 単価 オープン サイズ: 42丸×9mm 入数: 5 1P入数: 1
--	---	---	--	--	--	--	--

グロメット

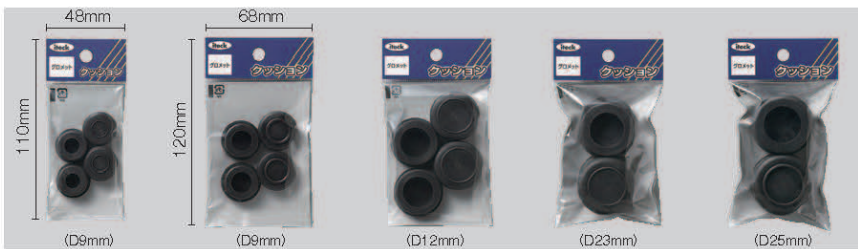

KGE-14A 単価 オープン サイズ: 21丸×8.5mm 入数: 5 1P入数: 4	KGE-18A 単価 オープン サイズ: 25丸×9.5mm 入数: 5 1P入数: 4	KGE-24A 単価 オープン サイズ: 31丸×11.5mm 入数: 5 1P入数: 4	KGE-28A 単価 オープン サイズ: 36丸×11.5mm 入数: 5 1P入数: 4	KGE-31A 単価 オープン サイズ: 39丸×12.5mm 入数: 5 1P入数: 4
--	--	---	---	---

アメゴムチューブ

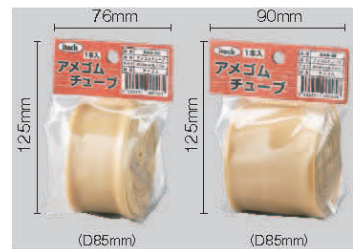

KAG-25 単価 オープン サイズ: 約25mm丸×2M 入数: 10 1P入数: 1	KAG-38 単価 オープン サイズ: 約38mm丸×2M 入数: 10 1P入数: 1
--	--

特性用途
比較表