



すきまマット

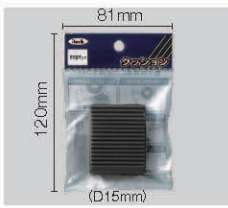

**KGS40-2**  
単価 オープン  
サイズ: 40×50×10mm  
入数: 5 1P入数: 2

防振ゴム

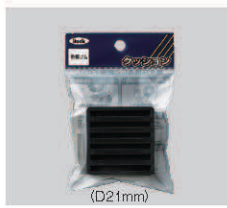


**KWG50-1**  
単価 オープン  
サイズ: 50×50×10mm  
入数: 5 1P入数: 2

空調機用防振ゴム




**KWG50-5**  
単価 オープン  
サイズ: 50×50×10mm / 13φ穴  
入数: 5 1P入数: 2

ゴム 接着テープ付

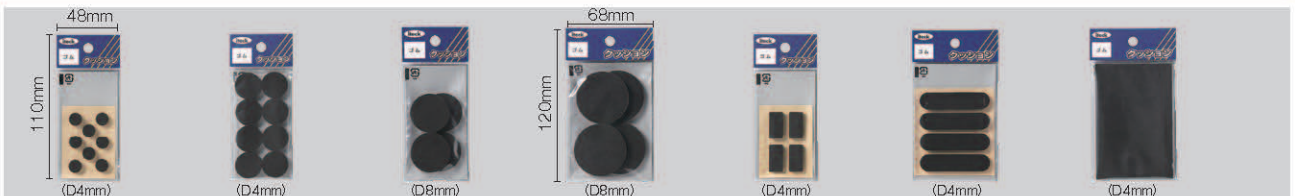


**KGR-11** 単価 オープン サイズ: 10丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8  
**KGR-21** 単価 オープン サイズ: 20丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8  
**KGR-29** 単価 オープン サイズ: 28丸×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KGR-40** 単価 オープン サイズ: 40丸×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KGR-211** 単価 オープン サイズ: 20×10×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KGR-56** 単価 オープン サイズ: 13×55×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KGR-97** 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1

波ゴム 接着テープ付

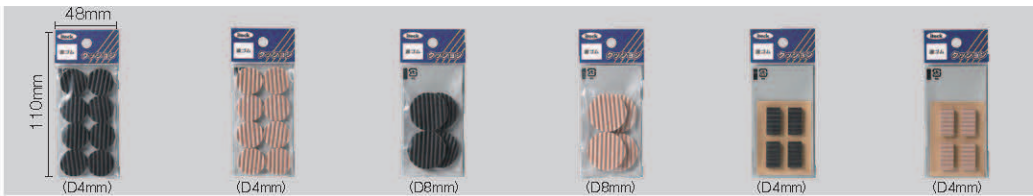


**KWR20-1** 単価 オープン サイズ: 20丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8  
**KWR20-2** 単価 オープン サイズ: 20丸×3mm 入数: 5 1P入数: 8  
**KWR28-1** 単価 オープン サイズ: 28丸×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KWR28-2** 単価 オープン サイズ: 28丸×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KWR12-1** 単価 オープン サイズ: 20×10×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KWR12-2** 単価 オープン サイズ: 20×10×3mm 入数: 5 1P入数: 4

プチルゴム 接着テープ付

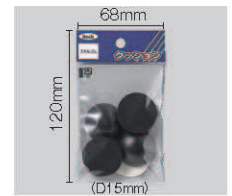


**KKG-3** 単価 オープン サイズ: 30丸×12mm (楕円半球型) 入数: 5 1P入数: 4

波ゴム 接着テープ付

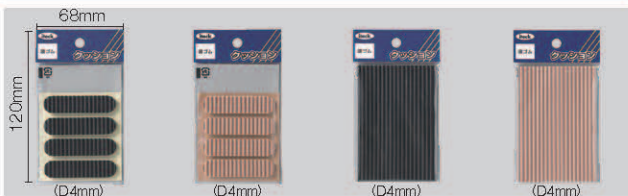

**KWR51-1** 単価 オープン サイズ: 13×55×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KWR51-2** 単価 オープン サイズ: 13×55×3mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KWR69-1** 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1  
**KWR69-2** 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1

エラストマーゴム板 接着テープ付

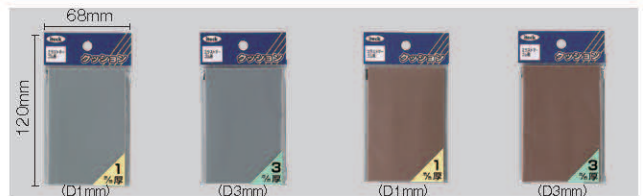

**KPE-951** 単価 オープン サイズ: 90×60×1mm 入数: 5 1P入数: 1  
**KPE-953** 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1  
**KPE-961** 単価 オープン サイズ: 90×60×1mm 入数: 5 1P入数: 1  
**KPE-963** 単価 オープン サイズ: 90×60×3mm 入数: 5 1P入数: 1


ゴム底脚 ビス付




**KG-100** 単価 オープン サイズ: 10丸×5mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KG-150** 単価 オープン サイズ: 15丸×10mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KG-200** 単価 オープン サイズ: 20丸×12mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KG-280** 単価 オープン サイズ: 28丸×18mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KG-320** 単価 オープン サイズ: 32丸×15mm 入数: 5 1P入数: 1  
**KG-380** 単価 オープン サイズ: 38丸×24mm 入数: 5 1P入数: 1

■ゴム底脚寸法(約mm)

品名	A	B	C	D	E	F
KG-100	10	3.2	5	2	10	5
KG-150	15	3.2	10	7	8	5
KG-200	20	4	12	5	16	7
KG-280	28	4.5	18	7	22	12
KG-320	32	5	15	10	26	14
KG-380	38	5	24	11	32	12

 

イボゴム 接着テープ付

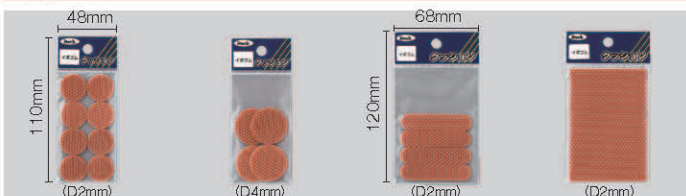

**KIG-2121** 単価 オープン サイズ: 21丸×1mm 入数: 5 1P入数: 8  
**KIG-2828** 単価 オープン サイズ: 28丸×1mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KIG-1350** 単価 オープン サイズ: 13×55×1mm 入数: 5 1P入数: 4  
**KIG-690** 単価 オープン サイズ: 90×60×1mm 入数: 5 1P入数: 1