

ゴム

スポンジ


ポリウレタン・
フィルター

スポンジ
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

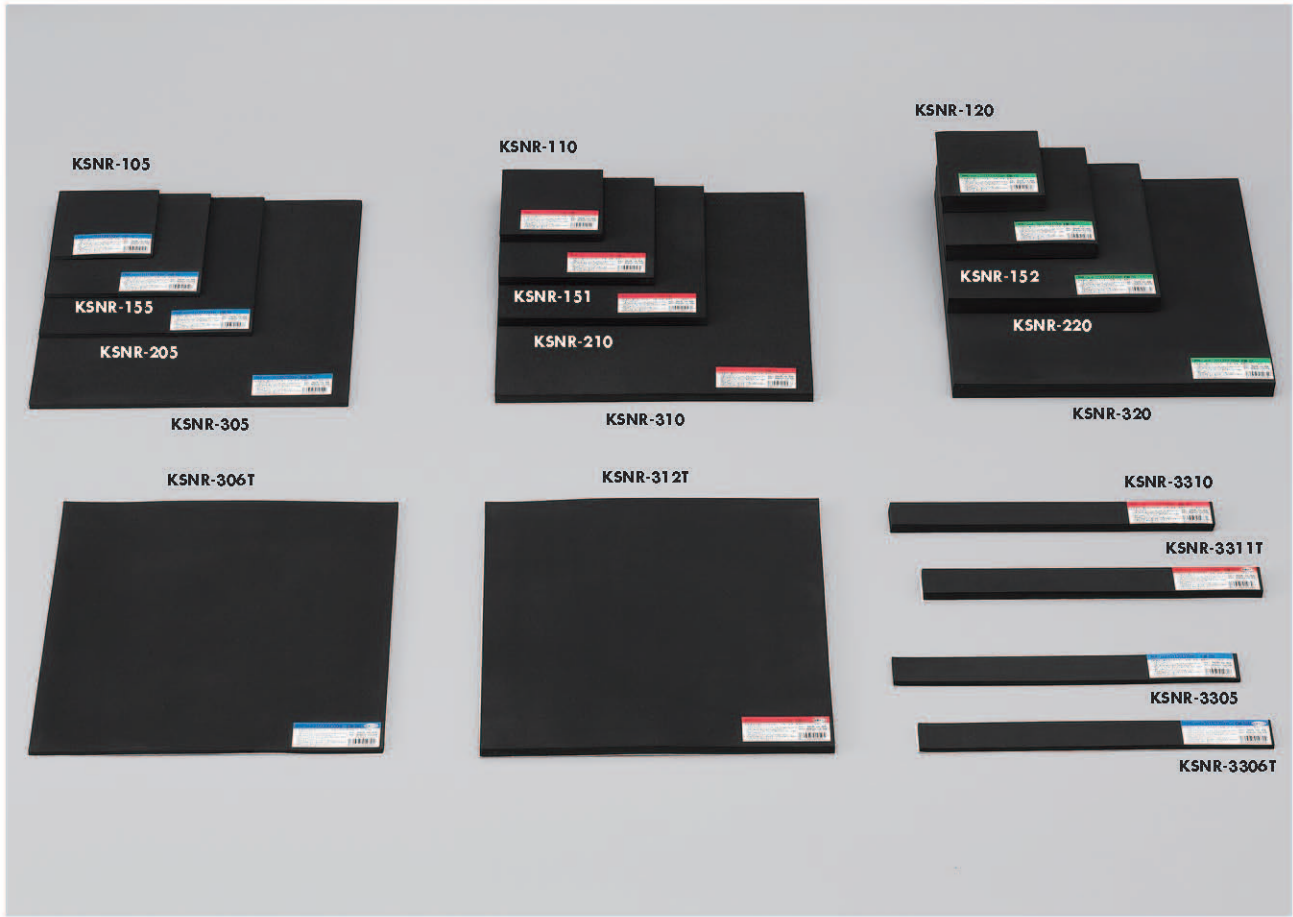

5mm厚

品番	単価	サイズ	入数	備考
KSNR-105	オープン	100mm×100mm×5mm	5	
KSNR-155	オープン	150mm×150mm×5mm	5	
KSNR-205	オープン	200mm×200mm×5mm	5	
KSNR-305	オープン	300mm×300mm×5mm	5	
KSNR-306T	オープン	300mm×300mm×5mm	5	テープ付
KSNR-3305	オープン	30mm×300mm×5mm	5	
KSNR-3306T	オープン	30mm×300mm×5mm	5	テープ付

10mm厚

品番	単価	サイズ	入数	備考
KSNR-110	オープン	100mm×100mm×10mm	5	
KSNR-151	オープン	150mm×150mm×10mm	5	
KSNR-210	オープン	200mm×200mm×10mm	5	
KSNR-310	オープン	300mm×300mm×10mm	5	
KSNR-312T	オープン	300mm×300mm×10mm	5	テープ付
KSNR-3310	オープン	30mm×300mm×10mm	5	
KSNR-3311T	オープン	30mm×300mm×10mm	5	テープ付

20mm厚

品番	単価	サイズ	入数
KSNR-120	オープン	100mm×100mm×20mm	5
KSNR-152	オープン	150mm×150mm×20mm	5
KSNR-220	オープン	200mm×200mm×20mm	5
KSNR-320	オープン	300mm×300mm×20mm	5

価格は
オープン価格です