


写真の色と現物にかなりの差異がございます。現物をご覧ください。

品番	m単価	税込	m数	単価	税込	サイズ	備考
GM08-1004W	¥ 1,200	¥ 1,260	10	¥ 12,000	¥ 12,600	0.8mm× 100mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-5004W	¥ 4,400	¥ 4,620	10	¥ 44,000	¥ 46,200	0.8mm× 500mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-8004W	¥ 8,400	¥ 8,820	10	¥ 84,000	¥ 88,200	0.8mm×1020mm×10m巻	10M巻 ホワイト
GM08-1002N	¥ 1,100	¥ 1,155	10	¥ 11,000	¥ 11,550	0.8mm× 100mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-5002N	¥ 4,200	¥ 4,410	10	¥ 42,000	¥ 44,100	0.8mm× 500mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-8002N	¥ 8,000	¥ 8,400	10	¥ 80,000	¥ 84,000	0.8mm×1020mm×10m巻	10M巻 茶
GM08-8006Y	¥14,000	¥14,700	10	¥140,000	¥147,000	0.8mm×1010mm×10m巻	10M巻 螢光イエロー
GM16-1002	¥ 1,900	¥ 1,995	10	¥ 19,000	¥ 19,950	1.6mm× 100mm×10m巻	10M巻 茶 粘着付
GM2-19	¥ 600	¥ 630	20	¥ 12,000	¥ 12,600	2.0mm× 19mm×20m巻	20M巻 茶

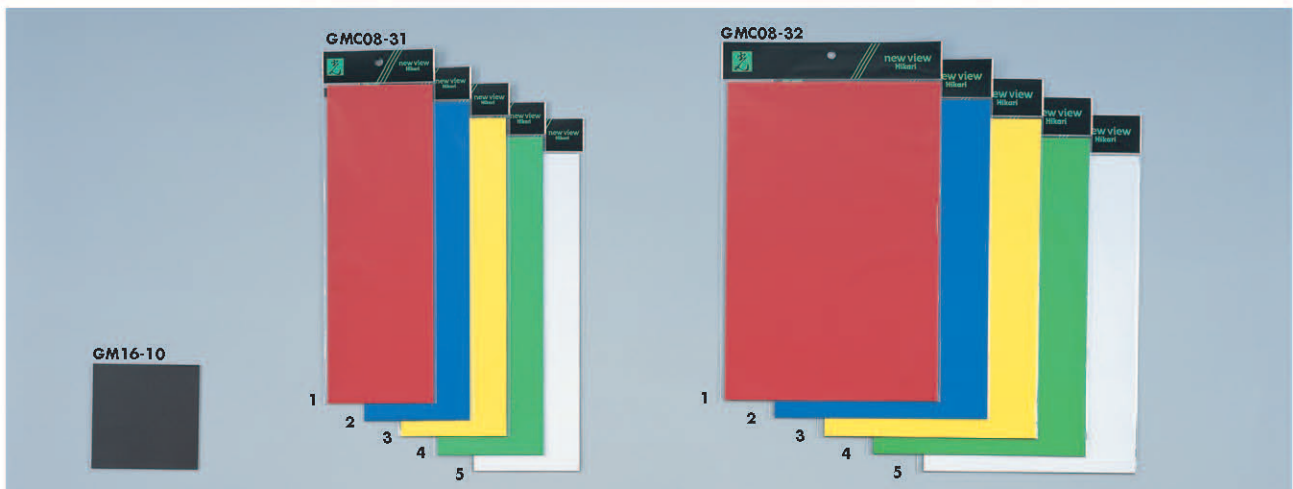

ゴムマグネット (包装なし)

品番	単価	税込	サイズ	入数
GM16-10	¥200	¥210	100mm×100mm×1.6mm	5

ゴムマグネットシート (カラー)

品番	単価	税込	サイズ	入数
GMC08-31~5	¥400	¥420	300mm×100mm×0.8mm	5
GMC08-32~5	¥800	¥840	300mm×200mm×0.8mm	5

カラー: 1.レッド 2.ブルー 3.イエロー 4.グリーン 5.ホワイト

※GMC08-31、GMC08-32は、つや消しタイプです。