

ポリカ中空ボード (中国製)

空気層を持っているから、断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です。




※価格は全てオープン価格になります。



透明

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	3×6尺	KTP1894W-1	約910mm×1820mm×4mm	5
		KTP4534W-1	300mm×450mm×4mm	5
	カット板	KTP6044W-1	450mm×600mm×4mm	5
		KTP9064W-1	600mm×900mm×4mm	5
6mm	3×6尺	KTP1896W-1	約910mm×1820mm×6mm	3
		KTP4536W-1	300mm×450mm×6mm	5
	カット板	KTP6046W-1	450mm×600mm×6mm	5
		KTP9066W-1	600mm×900mm×6mm	5

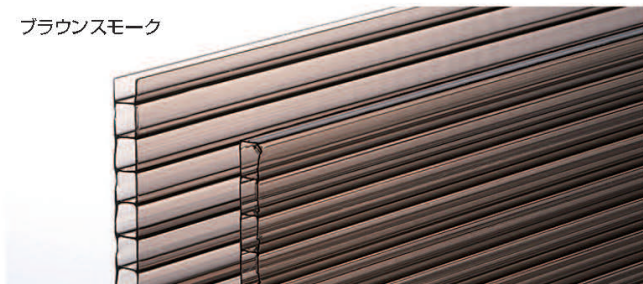

ブラウンスモーク

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	3×6尺	KTP1894W-2	約910mm×1820mm×4mm	5
		KTP4534W-2	300mm×450mm×4mm	5
	カット板	KTP6044W-2	450mm×600mm×4mm	5
		KTP9064W-2	600mm×900mm×4mm	5
6mm	3×6尺	KTP1896W-2	約910mm×1820mm×6mm	3
		KTP4536W-2	300mm×450mm×6mm	5
	カット板	KTP6046W-2	450mm×600mm×6mm	5
		KTP9066W-2	600mm×900mm×6mm	5



乳白半透明

厚み	タイプ	品番	サイズ	入数
4mm	3×6尺	KTP1894W-3	約910mm×1820mm×4mm	5
		KTP4534W-3	300mm×450mm×4mm	5
	カット板	KTP6044W-3	450mm×600mm×4mm	5
		KTP9064W-3	600mm×900mm×4mm	5

特長

ポリカーボネート樹脂製だから…

- ・耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全です。
- ・過酷な温度環境にも耐えられます。
- ・耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。

空気層を持つ中空構造だから…

- ・断熱・保温性に優れています。軽くて、施工が容易です。

用途


- ・トップライト (屋根採光) ・玄関フード (囲い)
- ・屋根 (雨よけ) ・排煙窓 ・園芸ハウス
- ・ドア腰板 ・パーテーション ・家具 (扉)
- ・店舗什器 (たな板 ・背板)
- ・建具 (障子 ・二重窓 ・雨戸)
- ・各種ディスプレイ ・照明カバー ・看板など

※上記用途の取り替え用としてもご利用下さい。


■ポリカ中空ボード物性表■

項目	単位	測定値
燃焼性	-	自消
引張り強さ	MPa	60
曲げ強さ	MPa	80.2
ドロップ・ハンマー 衝撃強さ	1kg×1m	1/10
ロックウェル硬さ	HA	98.9
熱変型温度	℃	120
線膨張係数	℃ ⁻¹	6.47×10 ⁻⁵
透光率	%	≥75.2
全光線透過率	%	79~80



ジョイント用ポリカジョイナー

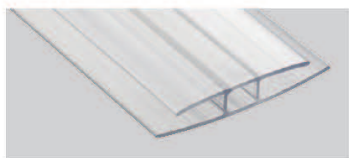


I型・4mm厚用

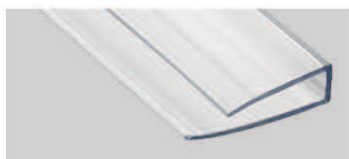


C型・4mm厚用

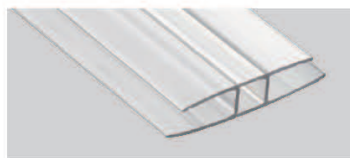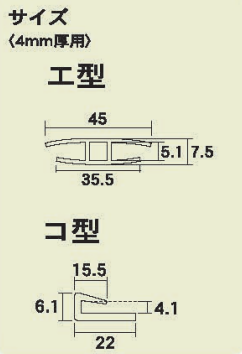

I型・6mm厚用

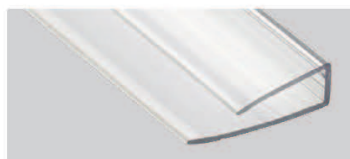

C型・6mm厚用

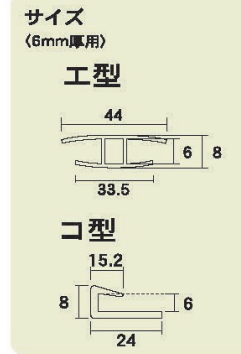

4mm厚用

	品番	単価	税込	サイズ	入数
I型	KTP-900H	¥ 580	¥ 609	7.5 (5.1) mm×45mm×910mm	5
	KTP-1800H	¥ 1,140	¥ 1,197	7.5 (5.1) mm×45mm×1820mm	5
C型	KTP-910K	¥ 230	¥ 241	6.1 (4.1) mm×22mm×910mm	5
	KTP-1820K	¥ 450	¥ 472	6.1 (4.1) mm×22mm×1820mm	5

6mm厚用

	品番	単価	税込	サイズ	入数
I型	KTP-906H	¥ 750	¥ 787	8 (6) mm×44mm×910mm	5
	KTP-1806H	¥ 1,480	¥ 1,554	8 (6) mm×44mm×1820mm	5
C型	KTP-916K	¥ 300	¥ 315	8 (6) mm×24mm×910mm	5
	KTP-1826K	¥ 590	¥ 619	8 (6) mm×24mm×1820mm	5

税込価格は消費税 (5%) を含んだ価格です。

プラスチック素材

板もの

成型品

ホビー材

特性用途比較表