


ポリカエース

透明／ブラウンスモーク

ガラスマット／透明マット

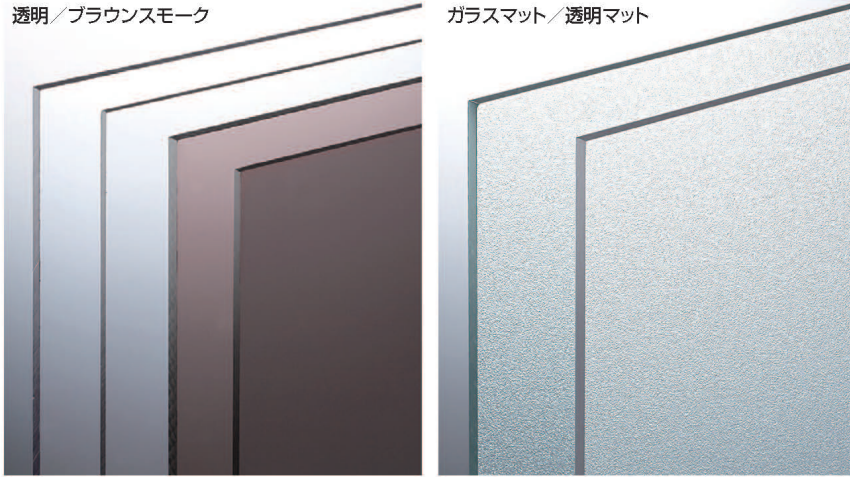

※光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。

特長

- ・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。生活の安全性の向上に貢献します。
- ・耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度 -20～110℃)

用途

- ・パーティション ・ドアパネル
 - ・室内建具 ・ガラスの代用
- ※上記用途の取り替え用としてもご利用下さい。

※価格は全てオープン価格になります。

透明

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPA1820-1	約910mm×1820mm×2mm	3
	KPA1830-1	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPA3020-1	300mm× 450mm×2mm	5
	KPA3030-1	300mm× 450mm×3mm	5
	KPA6020-1	450mm× 600mm×2mm	5
	KPA6030-1	450mm× 600mm×3mm	5
	KPA9020-1	600mm× 900mm×2mm	5
	KPA9030-1	600mm× 900mm×3mm	5

透明マット

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPMT-1803	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPMT-4303	300mm× 450mm×3mm	5
	KPMT-6403	450mm× 600mm×3mm	5
	KPMT-9603	600mm× 900mm×3mm	5

ブラウンスモーク

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPA1820-2	約910mm×1820mm×2mm	3
	KPA1830-2	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPA3020-2	300mm× 450mm×2mm	5
	KPA3030-2	300mm× 450mm×3mm	5
	KPA6020-2	450mm× 600mm×2mm	5
	KPA6030-2	450mm× 600mm×3mm	5
	KPA9020-2	600mm× 900mm×2mm	5
	KPA9030-2	600mm× 900mm×3mm	5

ガラスマット

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPGM-1813	約910mm×1820mm×3mm	3
カット板	KPGM-4553	300mm× 450mm×3mm	5
	KPGM-6453	450mm× 600mm×3mm	5
	KPGM-9653	600mm× 900mm×3mm	5

ポリカーボネート樹脂板 (UV剤入) (中国製)

UV剤入りで紫外線カット!

透明／ブラウンスモーク



※光の反射により現物と差異がございます。現物をご覧ください。

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。生活の安全性の向上に貢献します。耐候性 (UV剤入) ・耐熱・耐寒性に優れています。

用途

- ・建築資材 ・パーティション
- ・ドアパネル ・室内建具・ガラスの代用
- ・カーポート

※上記用途の取り替え用としてもご利用下さい。

※価格は全てオープン価格になります。

透明

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAC182-1	約915mm×1830mm×2mm	3
	KPAC183-1	約915mm×1830mm×3mm	3
カット板	KPAC202-1	200mm× 300mm×2mm	5
	KPAC203-1	200mm× 300mm×3mm	5
	KPAC302-1	300mm× 450mm×2mm	5
	KPAC303-1	300mm× 450mm×3mm	5
	KPAC602-1	450mm× 600mm×2mm	5
	KPAC603-1	450mm× 600mm×3mm	5
	KPAC902-1	600mm× 900mm×2mm	5
	KPAC903-1	600mm× 900mm×3mm	5

ブラウンスモーク

タイプ	品番	サイズ	入数
3×6尺	KPAB182-2	約915mm×1830mm×2mm	3
	KPAB183-2	約915mm×1830mm×3mm	3
カット板	KPAB202-2	200mm× 300mm×2mm	5
	KPAB203-2	200mm× 300mm×3mm	5
	KPAB302-2	300mm× 450mm×2mm	5
	KPAB303-2	300mm× 450mm×3mm	5
	KPAB602-2	450mm× 600mm×2mm	5
	KPAB603-2	450mm× 600mm×3mm	5
	KPAB902-2	600mm× 900mm×2mm	5
	KPAB903-2	600mm× 900mm×3mm	5