


板もの

パンチング・メッシュ

ロール巻

ホビー材

早見表

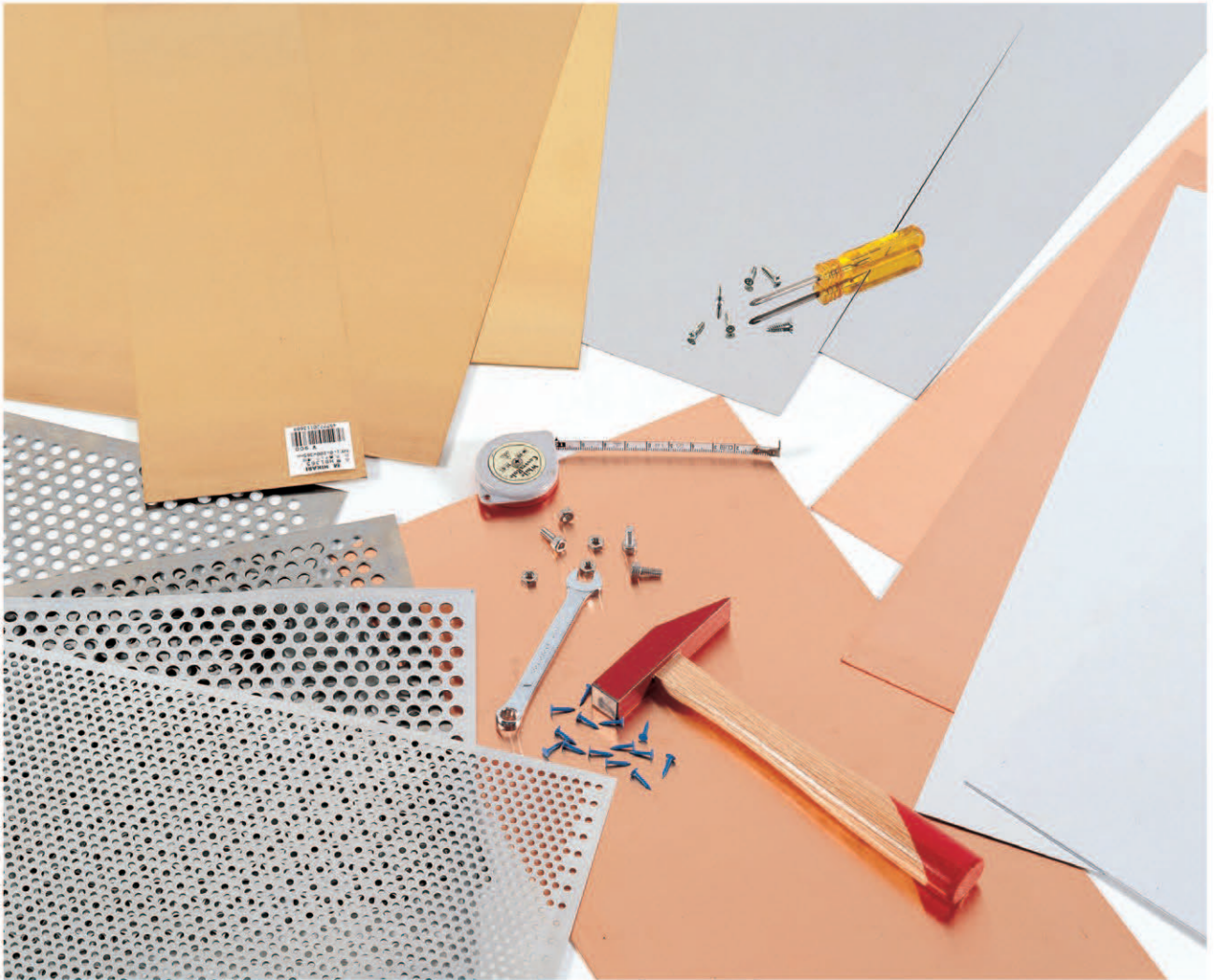

材質	品番	サイズ	厚み
真鍮	HB1365	100mm×365mm	1mm
	HB2365	200mm×365mm	1mm
	HB3365	300mm×365mm	1mm
	HA0123	200mm×300mm	0.12mm
	HA0313	100mm×300mm	0.3mm
	HA0323	200mm×300mm	0.3mm
	HA0334	300mm×400mm	0.3mm
	HA0346	400mm×600mm	0.3mm
	HA0513	100mm×300mm	0.5mm
	HA0523	200mm×300mm	0.5mm
アルミ	HA0534	300mm×400mm	0.5mm
	HA0546	400mm×600mm	0.5mm
	HA0813	100mm×300mm	0.8mm
	HA0823	200mm×300mm	0.8mm
	HA0834	300mm×400mm	0.8mm
	HA0846	400mm×600mm	0.8mm
	HA1013	100mm×300mm	1mm
	HA1230	200mm×300mm	1mm
	HA1034	300mm×400mm	1mm
	HA1046	400mm×600mm	1mm
	HA1213	100mm×300mm	1.2mm
	HA1223	200mm×300mm	1.2mm
	HA1234	300mm×400mm	1.2mm
	HA1246	400mm×600mm	1.2mm
	HA1513	100mm×300mm	1.5mm
	HA1523	200mm×300mm	1.5mm
	HA1534	300mm×400mm	1.5mm
	HA1546	400mm×600mm	1.5mm
	HA2013	100mm×300mm	2mm
	HA2230	200mm×300mm	2mm
	HA2034	300mm×400mm	2mm
	HA2046	400mm×600mm	2mm
	HA3013	100mm×300mm	3mm
	HA3230	200mm×300mm	3mm
	HA3034	300mm×400mm	3mm
	HA3046	400mm×600mm	3mm

材質	品番	サイズ	厚み
銅	HC0316	100mm×365mm	0.3mm
	HC0326	200mm×365mm	0.3mm
	HC0336	300mm×365mm	0.3mm
	HC0366	600mm×365mm	0.3mm
	HC0516	100mm×365mm	0.5mm
	HC0526	200mm×365mm	0.5mm
	HC0536	300mm×365mm	0.5mm
	HC0566	600mm×365mm	0.5mm
	HC0816	100mm×365mm	0.8mm
	HC0826	200mm×365mm	0.8mm
	HC0836	300mm×365mm	0.8mm
	HC0866	600mm×365mm	0.8mm
	HC1136	100mm×365mm	1mm
	HC1236	200mm×365mm	1mm
	HC1336	300mm×365mm	1mm
	HC1066	600mm×365mm	1mm
	HC1216	100mm×365mm	1.2mm
	HC1226	200mm×365mm	1.2mm
	HC1233	300mm×365mm	1.2mm
	HC1266	600mm×365mm	1.2mm
	HC1516	100mm×365mm	1.5mm
	HC1526	200mm×365mm	1.5mm
	HC1536	300mm×365mm	1.5mm
	HC1566	600mm×365mm	1.5mm
	HC2016	100mm×365mm	2mm
	HC2026	200mm×365mm	2mm
	HC2036	300mm×365mm	2mm
	HC2066	600mm×365mm	2mm
	HC3016	100mm×365mm	3mm
	HC3026	200mm×365mm	3mm
HC3036	300mm×365mm	3mm	
HC3066	600mm×365mm	3mm	

材質	品番	サイズ	厚み
ステンレス (SUS 430)	HS0132	200mm×300mm	0.1mm
	HS0531	100mm×300mm	0.5mm
	HS0532	200mm×300mm	0.5mm
	HS0543	300mm×400mm	0.5mm
	HS0564	400mm×600mm	0.5mm
	HS1310	100mm×300mm	1mm
	HS1320	200mm×300mm	1mm
	HS1043	300mm×400mm	1mm
	HS1064	400mm×600mm	1mm
	HS2310	100mm×300mm	2mm
トタン	HS2320	200mm×300mm	2mm
	HS2043	300mm×400mm	2mm
	HT223	200mm×300mm	0.27mm
ブリキ	HT234	300mm×400mm	0.27mm
	HBK0223	200mm×300mm	0.29mm

ミニ金属板 (Mini)

材質	品番	サイズ	厚み
真鍮	MB353	225mm×300mm	0.3mm
	MU322	225mm×300mm	0.3mm
アルミ	MU522	225mm×300mm	0.5mm
	MU1022	225mm×300mm	1mm
	MU1522	225mm×300mm	1.5mm
	MU2022	225mm×300mm	2mm
	MC332	225mm×300mm	0.3mm
銅	MC532	225mm×300mm	0.5mm
	MC1032	225mm×300mm	1mm
	MC1532	225mm×300mm	1.5mm
	MC2032	225mm×300mm	2mm
	MS323	225mm×300mm	0.3mm
ステンレス	MS423	225mm×300mm	0.4mm
	MS523	225mm×300mm	0.5mm
アルミ(のり付)	MU223T	200mm×300mm	0.2mm
ステンレス(のり付)	MS123T	225mm×300mm	0.1mm

※価格は全てオープン価格になります。

税込価格は消費税(5%)を含んだ価格です。

特性用途
比較表