

金属

パイプ・棒


長尺

化成品



カブセ

型状	色	サイズ	品番(1000mm)	単価	税込	入数	品番(1820mm)	単価	税込	入数
	チョコ	2.6mm	KC2701	¥ 60	¥ 63	20	KC2781	¥100	¥105	10
	アイボリー	2.6mm	KC2702	¥ 60	¥ 63	20	KC2782	¥100	¥105	10
	チョコ	4mm	KC5501	¥ 90	¥ 94	20	KC5581	¥160	¥168	10
	アイボリー	4mm	KC5502	¥ 90	¥ 94	20	KC5582	¥160	¥168	10
	チョコ	8mm	KC9001	¥140	¥147	10	KC9081	¥250	¥262	5
	アイボリー	8mm	KC9002	¥140	¥147	10	KC9082	¥250	¥262	5
	チョコ	12mm	KC1201	¥170	¥178	10	KC1281	¥300	¥315	5
	アイボリー	12mm	KC1202	¥170	¥178	10	KC1282	¥300	¥315	5
	チョコ	15mm	KC1501	¥200	¥210	10	KC1581	¥350	¥367	5
	アイボリー	15mm	KC1502	¥200	¥210	10	KC1582	¥350	¥367	5

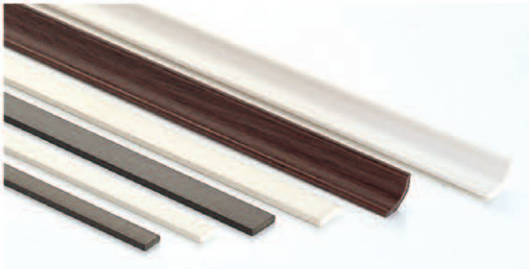


平板と内コーナー

型状	色	サイズ	品番(1000mm)	単価	税込	入数	品番(1820mm)	単価	税込	入数
	チョコ	3mm×10mm	HP3101	¥130	¥136	20	HP3191	¥230	¥241	20
	アイボリー	3mm×10mm	HP3102	¥130	¥136	20	HP3192	¥230	¥241	20
	チョコ	3mm×15mm	HP3501	¥180	¥189	20	HP3591	¥320	¥336	20
	アイボリー	3mm×15mm	HP3502	¥180	¥189	20	HP3592	¥320	¥336	20
	オーク	3mm×15mm	NK5201	¥330	¥346	10	NK5281	¥590	¥619	10
	アイボリー	3mm×15mm	NK5202	¥320	¥336	10	NK5282	¥570	¥598	10



型状	色	サイズ	品番(1000mm)	単価	税込	入数	品番(1820mm)	単価	税込	入数
手すり	チョコ	9mm×9mm	MY9101	¥250	¥262	10	MY9181	¥440	¥462	10
手すり	チョコ	21mm	MY2101	¥250	¥262	10	MY2181	¥440	¥462	10
コーナー	木目	15mm×15mm	KK1501	¥240	¥252	10	KK1581	¥420	¥441	10
手すり	オーク	15mm	CX1501	¥160	¥168	10	CX1581	¥280	¥294	10
手すり	オーク	18mm	CX1801	¥190	¥199	10	CX1881	¥340	¥357	10
手すり	オーク	21mm	CX2101	¥200	¥210	10	CX2181	¥350	¥367	10
フッ素樹脂加工	チョコ	6mm	TS0601	¥150	¥157	20	TS0681	¥260	¥273	20

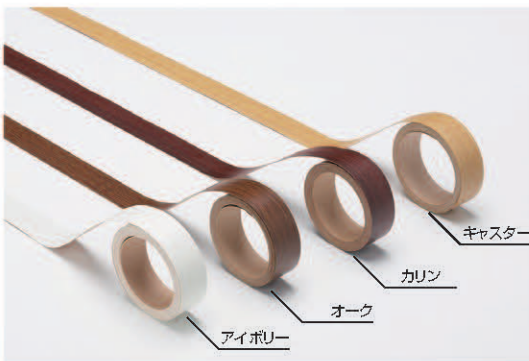

型状	色	サイズ	品番	単価	税込	入数
木目テープ	アイボリー	18mm×3.6M	CT4802	¥500	¥525	5
	オーク	18mm×3.6M	CT4803	¥500	¥525	5
	カリン	18mm×3.6M	CT4804	¥500	¥525	5
ポリエステルバック	キャスター	18mm×3.6M	CT4805	¥500	¥525	5
	キャスター	18mm×3.6M	CT4805	¥500	¥525	5
木目テープ	アイボリー	24mm×3.6M	CT2402	¥650	¥682	5
	オーク	24mm×3.6M	CT2403	¥650	¥682	5
	カリン	24mm×3.6M	CT2404	¥650	¥682	5
ポリエステルバック	キャスター	24mm×3.6M	CT2405	¥650	¥682	5
	キャスター	24mm×3.6M	CT2405	¥650	¥682	5