




店舗などの色々なディスプレイに…
 弊社パンチングボードパーツと組み合わせ、
 お店のディスプレイ・お部屋のインテリア・洗面・キッチンに…

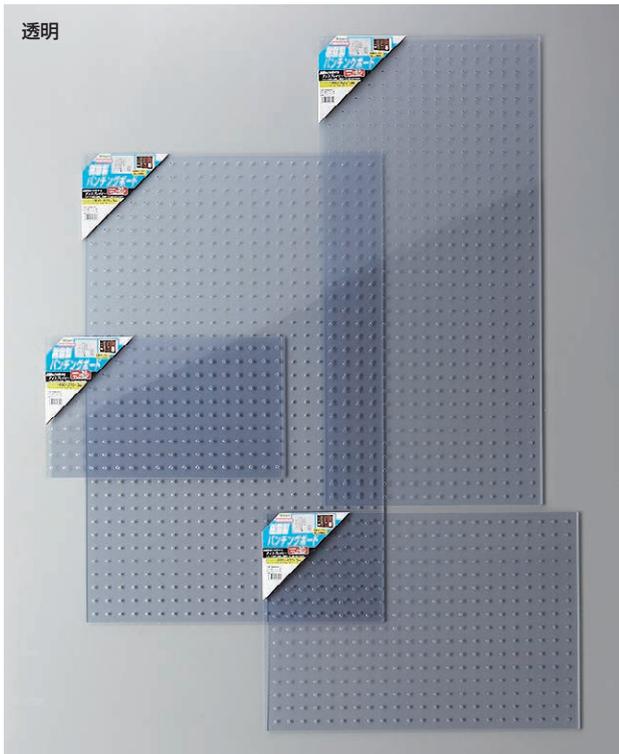

透明

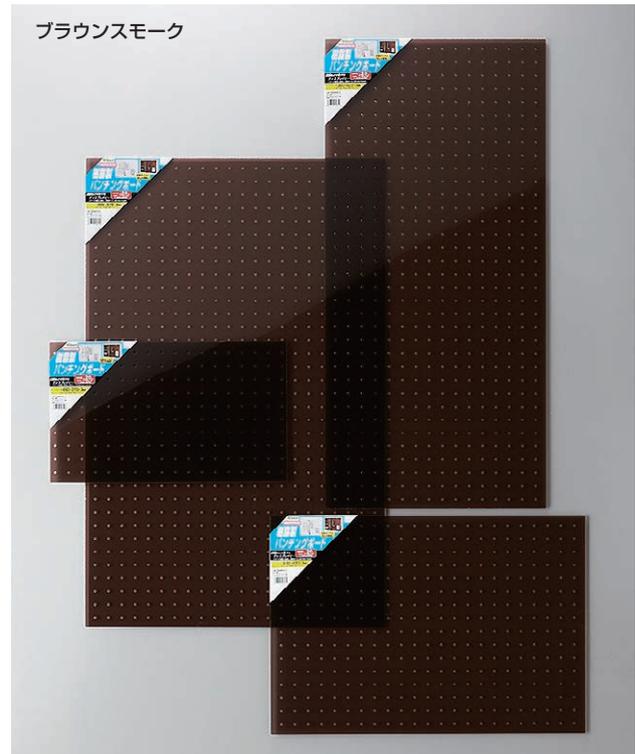

ブラウンスモーク

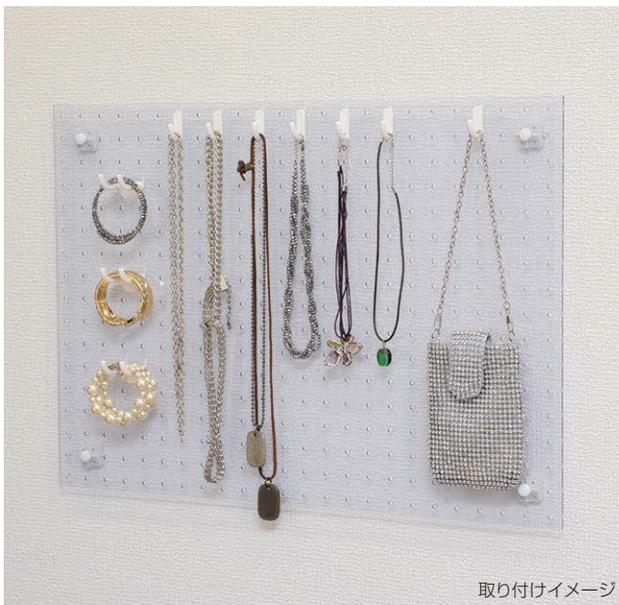

取り付けイメージ



取り付けイメージ

樹脂製パンチングボード (透明)

品番	参考上代	サイズ	材質	穴ピッチ	穴径	1P入数	入数
PGEB274-1	¥ 1,900	外寸:約450×270×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB426-1	¥ 3,800	外寸:約600×420×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB429-1	¥ 5,800	外寸:約900×420×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB579-1	¥ 7,500	外寸:約900×570×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB1888-1	¥ 22,000	外寸:約880×1800×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5

(PGEB1888サイズはLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。)

樹脂製パンチングボード (ブラウンスモーク)

品番	参考上代	サイズ	材質	穴ピッチ	穴径	1P入数	入数
PGEB274-2	¥ 2,200	外寸:約450×270×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB426-2	¥ 4,300	外寸:約600×420×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB429-2	¥ 7,600	外寸:約900×420×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB579-2	¥ 8,500	外寸:約900×570×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5
PGEB1888-2	¥ 25,000	外寸:約880×1800×3mm	PVC (エンビ)	1インチ(約2.54cm)	5mm	1	5

((PGEB1888サイズはLOT厳守。バラの際は、別途梱包費・運賃の請求になります。))

パンチングボード・
 インテリアメッシュ・
 パーツ

インテリアメッシュ・
 パーツ

形状及び
 価格表

特性用途
 比較表

参考上代には、消費税は含まれておりません。