
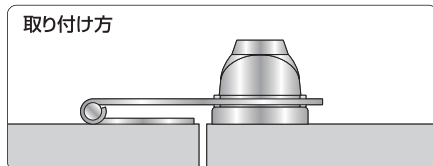


掛金、掛金錠

本書の内容を無断で転記、転載することを禁じます。

掛金錠

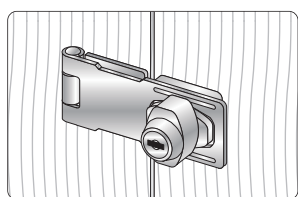

【施錠方法】

ツマミを左に音が鳴るまで回転させて、施錠を確認して下さい。




【解錠方法】

鍵でツマミを右回転させ解錠し、鍵を縦に戻して抜いて下さい。



材質：ステンレス



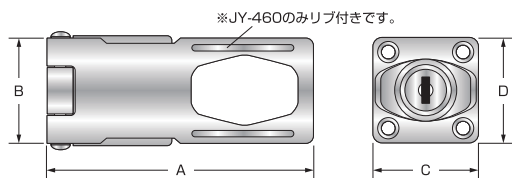


商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッド寸法
071458	JY-458	掛金錠60mm	1	714584	W 75×H120×D32
071459	JY-459	掛金錠75mm	1	714591	W 75×H120×D35
071460	JY-460	掛金錠95mm	1	714607	W120×H120×D35

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	D	参考売価
071458	63	30	35	30	2,620
071459	78	30	35	30	2,750
071460	99	40	41	41	3,270

ステンレス ダム掛金

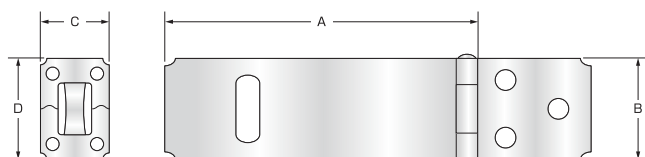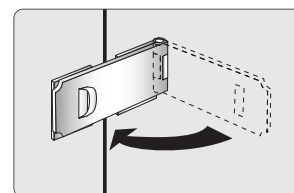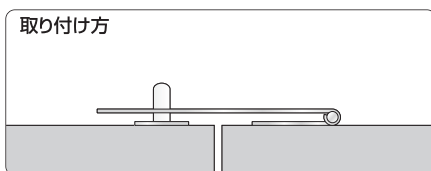

材質：SUS316ステンレス

商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッド寸法
059501	059501	ステンレスダム掛金(90mm)	1	595015	W130×H120×D25
059502	059502	ステンレスダム掛金(115mm)	1	595022	W155×H120×D25

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	D	参考売価
059501	97	36	27	37	730
059502	121	36	27	37	850