


ドアハンガー

本書の内容を無断で転記、転載することを禁じます。

ハンガーレール

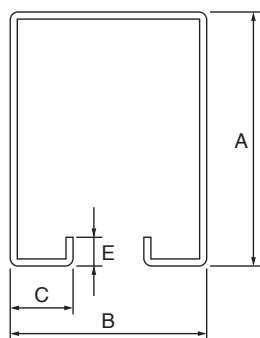

材質：鉄


●電着塗装仕上げです。

| 商品コード | 品名 | 入数(本) | 4960983 |
|--------|-------------------|-------|---------|
| 091801 | ハンガーレール #2 HR1820 | 1 | 918012 |
| 091802 | ハンガーレール #2 HR2730 | 1 | 918029 |
| 091803 | ハンガーレール #2 HR3640 | 1 | 918036 |
| 091807 | ハンガーレール #3 HR1820 | 1 | 918074 |
| 091808 | ハンガーレール #3 HR2730 | 1 | 918081 |
| 091809 | ハンガーレール #3 HR3640 | 1 | 918098 |

(単位:mm)

| 商品コード | A | B | C | E | 板厚 | 参考売価 |
|--------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 091801 | 43.5 | 39.5 | 12 | 6 | 1.2 | 2,320 |
| 091802 | 43.5 | 39.5 | 12 | 6 | 1.2 | 3,840 |
| 091803 | 43.5 | 39.5 | 12 | 6 | 1.2 | 5,080 |
| 091807 | 57 | 44 | 14 | 6.5 | 1.6 | 2,660 |
| 091808 | 57 | 44 | 14 | 6.5 | 1.6 | 4,410 |
| 091809 | 57 | 44 | 14 | 6.5 | 1.6 | 4,410 |

ガイドレール

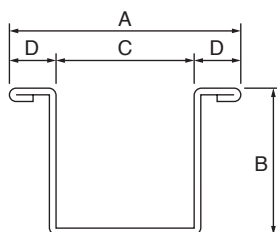


材質：鉄

| 商品コード | 品名 | 入数(本) | 4960983 |
|--------|------------------|-------|---------|
| 091804 | ガイドレール #3 GR1820 | 1 | 918043 |
| 091805 | ガイドレール #3 GR2730 | 1 | 918050 |
| 091806 | ガイドレール #3 GR3640 | 1 | 918067 |

(単位:mm)

| 商品コード | 適用 | 板厚 | A | B | C | D | 参考売価 |
|--------|-------|-----|----|----|----|---|-------|
| 091804 | #2、#3 | 1.0 | 40 | 25 | 24 | 8 | 1,160 |
| 091805 | #2、#3 | 1.0 | 40 | 25 | 24 | 8 | 1,900 |
| 091806 | #2、#3 | 1.0 | 40 | 25 | 24 | 8 | 2,520 |

複車

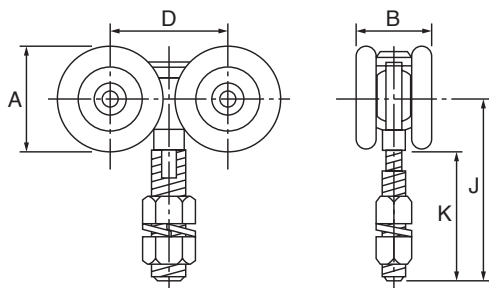


材質：鉄／軸受部分：含油焼結合金

| 商品コード | 品名 | 入数(個) | 4960983 |
|--------|----------------|-------|---------|
| 091821 | ハンガーレール用 #2 複車 | 1 | 918210 |
| 091841 | ハンガーレール用 #3 複車 | 1 | 918418 |

(単位:mm)

| 商品コード | A | B | D | J | K | 吊りボルト | 適用(2個相当) | 参考売価 |
|--------|-----|----|----|----|----|-------|----------|-------|
| 091821 | φ38 | 32 | 43 | 69 | 48 | W1/2" | 70kg | 2,420 |
| 091841 | φ50 | 36 | 66 | 86 | 57 | W5/8" | 150kg | 2,540 |

単車

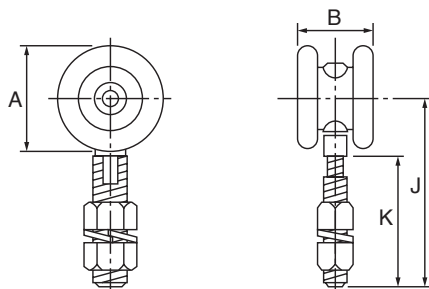

材質：鉄／軸受部分：自社製ボールベアリング

●ボルトの抜け止め加工がしてあります。 ●軸受部には、鋼球が封入されています。

| 商品コード | 品名 | 入数(個) | 4960983 |
|--------|----------------|-------|---------|
| 091822 | ハンガーレール用 #2 単車 | 1 | 918227 |
| 091842 | ハンガーレール用 #3 単車 | 1 | 918425 |

(単位:mm)

| 商品コード | A | B | J | K | 吊りボルト | 適用(2個相当) | 参考売価 |
|--------|-----|------|----|----|-------|----------|-------|
| 091822 | φ38 | 33.6 | 71 | 45 | W1/2" | 40kg | 2,270 |
| 091842 | φ51 | 37 | 94 | 65 | W5/8" | 80kg | 2,380 |