

## 3 - ① ABタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

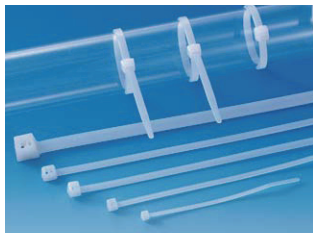

UL規格認定品  
E64962  
E193818

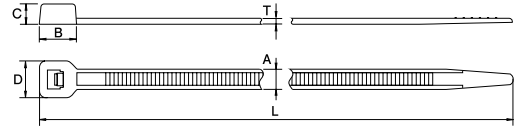

UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP26「UL取得製品一覧」をご参照ください。

ABタイの標準品で屋内で使用します。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。作業や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ルーブリ張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB80-1000*	922-00011	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3, 7
AB80-100*	922-00010	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3, 7
AB100-1000*	111-01129 922-00015	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3, 7
AB100-100*	922-00014	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3, 7
AB150	111-01130 922-00018	1.0	36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB160	922-00020	1.5	35	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB190	922-00022	1.5	50	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB200	111-01131 922-00024	1.5	50	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB250	111-01132 922-00026	1.5	65	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB270	922-00028	2.0	70	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB300	922-00030	1.5	80	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB350	111-01134 922-00032	3.0	100	380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 8, 9
AB380	922-00034	2.5	105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB450	922-00036	15.0	130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	4, 6, 8, 9
AB550	922-00038	4.0	145	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	1,115 (113.7)	25	500	6, 8, 9
AB800	922-00040	8.0	245	820	8.8	13.0	9.5	14.0	1.9	780 (79.54)	25	500	4, 6, 8, 9
AB1000	922-00042	152	330	1095	8.9	13.8	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	250	4, 6, 8, 9
AB1300	922-00044	152	405	1325	8.9	14.0	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	500	4, 6, 8, 9

\*「AB80-1000」、「AB80-100」「AB100-1000」、「AB100-100」の"-1000"と"-100"は梱包コードを表しています。

## ABタイ(細幅長尺タイプ)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機等のケーブルラハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ルーブリ張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB100-S	922-00046	1.0	22	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80 (8.16)	100	10,000	3
AB200-S	922-00047	1.5	55	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3, 7
AB250-S	922-00048	1.5	65	240	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 5, 7
AB300-XS	922-00049	1.5	80	290	3.5	6.1	4.5	6.1	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB300-S	922-00050	1.5	75	296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	180 (18.35)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB330-S	922-00051	1.5	95	330	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 5, 7
AB350-S	922-00052	1.5	105	370	3.5	6.0	4.5	6.0	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

### 適用工具



- ① MK7
- ② MK8
- ③ MK8-LT
- ④ MK9
- ⑤ MK9RE-F
- ⑥ MK11
- ⑦ MK7P
- ⑧ MK9P
- ⑨ MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。