

3 - ② ABタイ

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



UL規格認定品
E64962
E193818

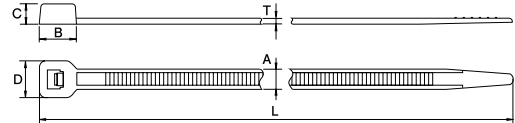

UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP26「UL取得製品一覧」をご参照ください。

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。※屋外の垂鉛めっき鋼板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤等の影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロック（11ナイロン製耐候グレード：P39）をご使用下さい。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB80-W-1000*	922-00013	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3, 7
AB80-W-100*	922-00012	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3, 7
AB100-W-1000*	922-00016	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3, 7
AB100-W-100*	922-00017	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3, 7
AB150-W	111-01164 922-00019	1.0	36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB160-W	922-00021	1.5	35	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB190-W	922-00023	1.5	50	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB200-W	111-01173 922-00025	1.5	50	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB250-W	111-01133 922-00027	1.5	65	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB270-W	922-00029	2.0	70	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB300-W	922-00031	1.5	80	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB350-W	111-01135 922-00033	3.0	100	380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 8, 9
AB380-W	922-00035	2.5	105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB450-W	922-00037	15.0	130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	4, 6, 8, 9
AB550-W	922-00039	4.0	145	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	1,115 (113.7)	25	500	6, 8, 9
AB800-W	922-00041	8.0	245	820	8.8	13.0	9.5	14.0	1.9	780 (79.54)	25	500	4, 6, 8, 9
AB1000-W	922-00043	152	330	1095	8.9	13.8	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	250	4, 6, 8, 9
AB1300-W	922-00045	152	405	1325	8.9	14.0	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	500	4, 6, 8, 9

*「AB80-W-1000」、「AB80-W-100」、「AB100-W-1000」、「AB100-W-100」の「-1000」と「-100」は梱包コードを表しています。

3 - ③ ABタイ

耐候・耐熱グレード

高温・屋外環境下

RoHS適合



HFハロゲンフリー

色 アイボリー

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

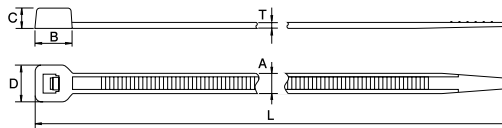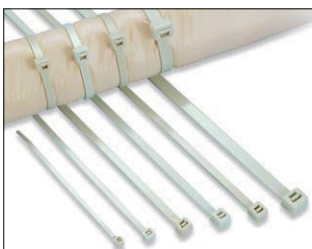

耐候グレードの結束バンドは黒色が一般的ですが、ABシリーズの「-IVY」商品は、アイボリーに近い色です。そのため、建物の外壁と合う他、エアコンなどの空調設備に馴染みます。紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用になれます。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB100-IVY	111-00775	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3, 7
AB150-IVY	111-00776	1.0	36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB200-IVY	111-00777	1.5	50	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB250-IVY	111-00778	1.5	65	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB300-IVY	111-00779	1.5	80	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
AB350-IVY	111-00780	3.0	100	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 8, 9

Aインシュシュ

ステンダード

セフトサイ

ABシリーズ

ヘビータ

リビート

バナール

エンドレス

メタルタイ

グリップタイ

スベシヤル

ラッカー