

耐熱・耐候グレード

高温・屋外環境下



色 黒


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C



UL規格認定品
E64962

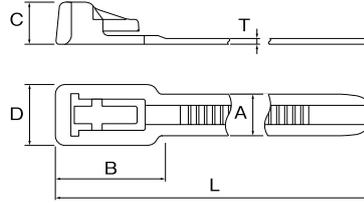

紫外線が当たる場所、また110°Cまでの高温環境下でご使用頂けるリピータイルです。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RF250-HSW	115-00053	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000

耐薬品グレード


屋内使用



色 乳白

材質 ポリプロピレン

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

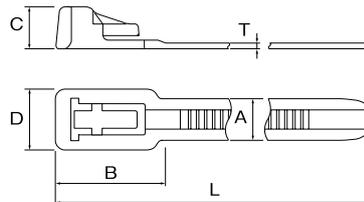

耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピータイルです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用頂けます。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RF250-PP	115-00088	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	147 (14.99)	100	5,000

耐候・耐薬品グレード


屋外使用



色 黒

材質 ポリプロピレン

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

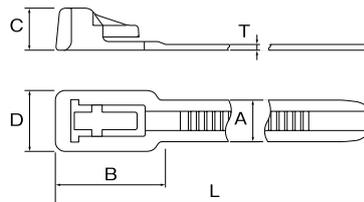

耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピータイルです。屋外の亜鉛鋼板付近でご使用いただけます。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RF250-PP-W	115-00055	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	147 (14.99)	100	5,000

A
インシュ
クタイ

スタン
ダード

アウト
サイ
ド

A
B
シ
リ
ー
ズ

ヘ
ビ
ー
リ
ー
ズ

リ
ピ
ー
ト

バ
ネ
ル
シ
リ
ー
ズ

エ
ン
ド
レ
ス

メ
タ
ル
タ
イ

グ
リ
ッ
プ
タ
イ

ス
ペ
シ
ヤ
ル

ラ
ッ
ク
タ
イ