

5 - ② リリースタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合




HFハロゲンフリー

色 乳白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

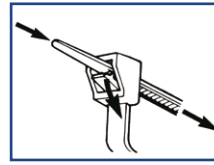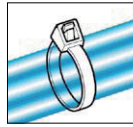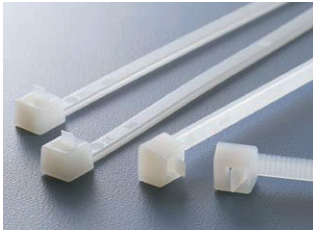

押すとカムが動き、ロックが外れます。

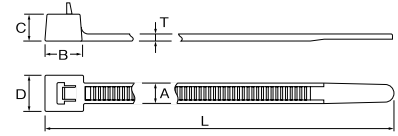

スタンダードシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構が付いています。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース入れ目 (本)
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RELK2R	115-02202	5.0	50	200	4.6	8.3	6.0	8.0	1.5	225 (22.94)	100	5,000
RELK2M	115-06729	5.0	65	250	4.6	8.3	6.0	8.0	1.5	225 (22.94)	100	5,000
RELK2L	115-06919	5.0	95	350	4.6	8.3	6.0	8.0	1.5	225 (22.94)	100	5,000

5 - ③ ラッシングタイ (RT250タイプ)

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン


UL規格認定品 (主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

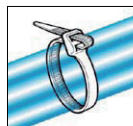


UL規格認定品
E64139

UL規格認定品は、標準グレードのみです。

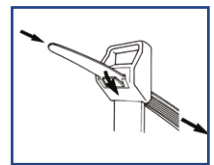

押すとカムが動き、ロックが外れます。

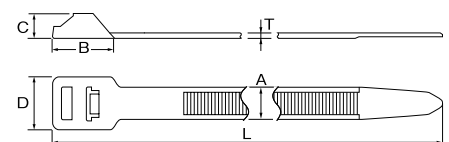

ケーブルトレイへの導管や太径電線の結束と固定に使用するヘビーデューティー用ケーブルタイです。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
RT250S	131-75819	12	50	230	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	1,000	4, 6, 8, 9
RT250R	131-75019	12	125	515	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	750	4, 6, 8, 9
RT250M	131-75619	12	150	565	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	500	4, 6, 8, 9
RT250I	131-75219	12	200	735	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	500	4, 6, 8, 9
RT250L	131-75419	12	254	880	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	250	4, 6, 8, 9
RT250XL	131-75519	12	295	1,020	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	250	4, 6, 8, 9

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
RT250S-W	115-41803	12	50	230	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	1,000	4, 6, 8, 9
RT250R-W	115-41303	12	125	515	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	750	4, 6, 8, 9
RT250M-W	131-75620	12	150	565	12.5	22.4	9.5	20	1.9	1,115 (113.70)	25	500	4, 6, 8, 9
RT250I-W	115-41403	12	200	735	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	500	4, 6, 8, 9
RT250L-W	115-41503	12	254	880	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	250	4, 6, 8, 9
RT250XL-W	115-41603	12	295	1,020	12.5	22.4	9.5	20	2.2	1,115 (113.70)	25	250	4, 6, 8, 9