

# 5 - ④ スピーディータイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

 


HFハロゲンフリー

色 黄・赤

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

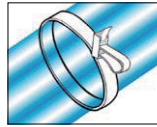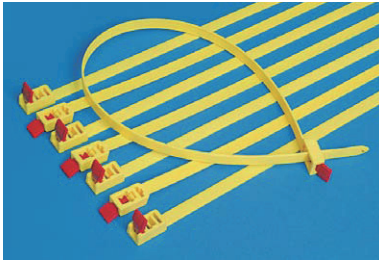

ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。長いストラップのため、大口の結束が可能です。  
※意匠登録第1203858号登録済み。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)		ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
		最小	最大	全長	幅			
再 RTT750HR	115-00000	40	200	752	13.0	889 (90.71)	25	300

●取り付け方法

●取り外し方法

<用途>

- ・空調等の配管仮止めに。
- ・ケーブル敷設時の仮止めに。
- ・果実雪害予防、伝染予防ワラの固定に。
- ・袋口の仮止めに。

# 5 - ⑤ コードストラップ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合



HFハロゲンフリー

材質 ポリエチレン

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱い易く、コードを傷つけません。

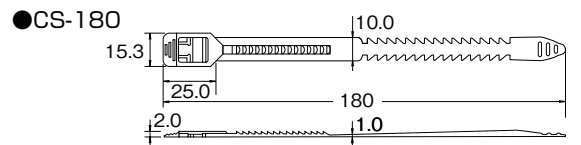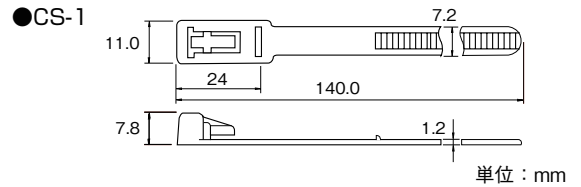

型番	Article-No.	色	最大結束径(φmm) 子供ループなしの場合	全長(mm)	幅(mm)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)
再 CS-1	148-00063	乳白	38	140	7.2	250	6,000
再 CS-1-B	148-00065	黒	38	140	7.2	250	6,000
再 CS-180	148-00064	乳白	45	180	10.0	500	5,000

<結束例>  
コードを結束するループとは別に、タイをコードに止めておくことができます。

●CS-1の場合

(断面図A)

(断面図B)

●CS-180の場合(断面図)

適用工具



- 1 MK7
- 2 MK8
- 3 MK8-LT
- 4 MK9
- 5 MK9RE-F
- 6 MK11
- 7 MK7P
- 8 MK9P
- 9 MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。

A  
インシュ  
ロックタイ

ス  
タ  
ン  
ダ  
ー  
ド

ア  
ウ  
ト  
サ  
イ  
ド

A  
B  
シ  
リ  
ー  
ズ

ヘ  
ビ  
ー

シ  
リ  
ー  
ズ

シ  
リ  
ー  
ズ

シ  
リ  
ー  
ズ

シ  
リ  
ー  
ズ

メ  
タ  
ル  
タイ

グ  
リ  
フ  
タイ

シ  
ス  
テ  
ム

ラ  
イ  
フ