

6 - ② プッシュマウントタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

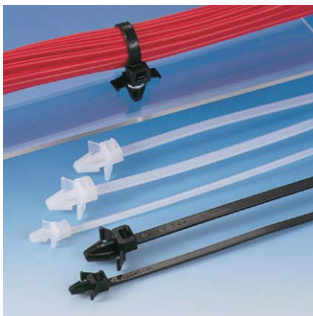


オフセットタイプ・ウイング付き

支持翼部が広がり、取り付けのパネル面に固定されま
す。そのため、固定後の安定感を得ることができます。

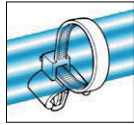

UL規格認定品
E64962

※T50SSFはUL規格認定品ではありません。

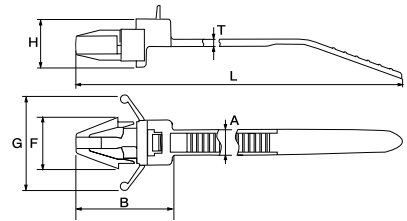

ウイング(羽) 付きタイプのプッシュマウント
タイです。取り付け穴にしっかりと固定する
ことができます。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 (φmm)	ループ引張 強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	F	G	H	T						
RT18																
再 RT18RSF	115-01900	1.0	27	132	3.0	14.8	5.5	11	5.5	1.1	2.3	3.8-4.2	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3, 7
RT30																
再 RT30SSF	115-00066	2.0	27	130	3.3	13.4	5.4	11	6.0	1.1	2.0	4.0-4.2	133.3 (13.59)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
再 RT30SSF5	115-00067	1.0	27	130	3.3	13.4	6.4	11	7.3	1.1	2.3	4.7-5.0	196 (19.99)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
RT50																
再 RT50SSF	115-00077	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5※
再 RT50SSF5.4	115-00087	5.0	32	150	8.0	18.2	7.6	19	10.0	1.2	1.6	5.2-5.6	225 (22.94)	100	2,500	4, 5※
再 RT50RSF	115-00073	1.5	48	200	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5※
T50																
T50SSF	126-00054	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

※工具4(MK9)と5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用下さい(P98)。

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

UL規格認定品
E64962

※T50SSF-WはUL規格認定品ではありません。

架台(ラックシステム)付近でのケーブル配管の結束、固定に適した結束バンド「ガルバロック」
(11ナイロン製 耐候グレード)はP39に掲載されています。型番:GLRT50RSF

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 (φmm)	ループ引張 強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	F	G	H	T						
RT30																
再 RT30SSF-W	115-00072	2.0	27	130	3.3	13.4	5.4	11	6.0	1.1	2.0	4.0-4.2	133.3 (13.59)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
再 RT30SSF5-W	115-00069	1.0	27	130	3.3	13.4	6.4	11	7.3	1.1	2.3	4.7-5.0	196 (19.99)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
RT50																
再 RT50SSF-W	115-00079	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5※
再 RT50RSF-W	115-00076	1.5	48	200	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5※
T50																
T50SSF-W	126-00056	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

※工具4(MK9)と5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用下さい(P98)。