

## 6 - ④ 径固定リリースプッシュマウントタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



### オフセットタイプ・ウイング付き

支持翼部が広がり、取り付けるパネル面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。





家電リサイクル法に対応した商品で、パネルに差し込んだ後でも、簡単に引き抜くことができます。

また、締め付け過ぎを防止するストッパーが付いているため、作業者を問わず、均一な径で結束が可能です。

被結束物によりフィットする工夫もされています。

二種類のサイズをご用意していますが、色は異なりますので、誤使用を避けることができます。

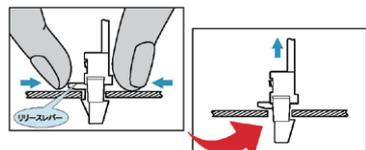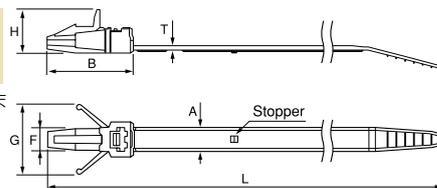

型番	Article-No.	色	結束径(φmm)	寸法(mm)							最大取付パネル厚(mm)	取付穴径(φmm)	ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)
				全長L	幅A	B	F	G	H	T					
再受 RR30-110-7.6-B	115-00092	黒	6.5	110	5	18.3	4.6	15	9.25	1.15	2.5	4.9-5.1	135 (13.77)	100	5,000
再受 RR30-110-11-BLU	115-00093	青	9.5	110	5	18.3	4.6	15	9.25	1.15	2.5	4.9-5.1	135 (13.77)	100	5,000

受注生産品

## 6 - ⑤ プッシュマウントタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



### オフセットタイプ・ウイングなし

ヘッドにウイングがないので、スペースが限られている場所での結束に適しています。

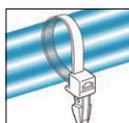


UL規格認定品

E64962

E64963

素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウイングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。

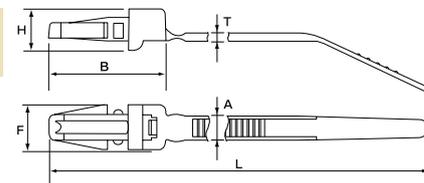

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						最大取付パネル厚(mm)	取付穴径(φmm)	ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	F	H	T						
T30RSF	126-00053	1.0	34	154	3.5	16.9	6.5	6.0	1.1	2.8	4.5-5.0	133 (13.56)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50RSF	111-85799	1.5	44	210	4.6	-	8.0	8.0	1.2	3.1	6.2-6.4	225 (22.94)	500	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

### 適用工具



1 MK7

2 MK8

3 MK8-LT

4 MK9

5 MK9RE-F

6 MK11

7 MK7P

8 MK9P

9 MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。

### Point!! “リリースプッシュマウントタイ”とは?

一度、パネルに差し込んだ後でも、リリースレバーを押すことにより、簡単に引き抜くことができます。

そのため、使用済みの家電製品回収後、簡単にワイヤーハーネスをパネルから脱着し、素材分別作業が楽に行えるようになります。

また、修理、点検の際も、ワイヤーハーネスをパネルから容易に取り外せるため、メンテナンスが楽に行えます。

