

6 - ⑬ スタッドボルトタイ

耐熱・耐候グレード

高温・屋外環境下

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C




- わずかなボルト残りしろ(最低8mm)を利用して、細径ハーネスの固定ができます。また、結束した際、セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションタイプのため、電線の表面を傷つけない構造です。
- 金属製クリップやシールクリップの代替品として使用できるため、省スペース化と部品点数の削減も実現し、コストダウンや軽量化にも役立ちます。
- 屋外で使用できる耐候グレードです。また耐熱性にも優れており、110°Cまでの温度環境下でもご使用いただけます。
- 自動車、車両、建設、輸送機械、電気・電子・機械など、各業界でご使用いただけます。

●T50SOSSBDタイプ

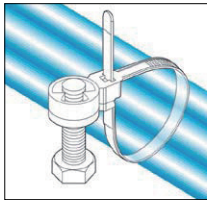


T50SOSSBDタイプ
(最後が"D")は、結束方向がタイのヘッド部から下方向になります。
色:黒

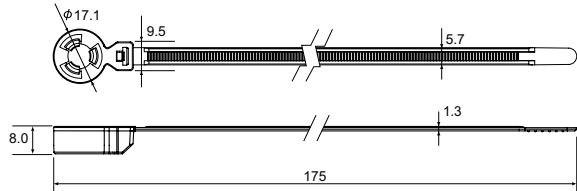


単位:mm

| 型番 | Article-No. | 色 | 使用ビス | 結束径(φmm) | | 寸法(mm) | | ループ引張強度 (最小値) N (kgf) | 包装単位 *販売単位 (本) | ケース 入れ目 (本) | 適用工具 |
|-------------------|-------------|---|------|----------|----|--------|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | | | 最小 | 最大 | 全長 | 幅 | | | | |
| T50SOSSBD-M5-HSW | 157-00044 | 黒 | M5 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBD-M6-HSW | 157-00038 | 黒 | M6 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBD-M8-HSW | 157-00039 | 黒 | M8 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBD-M10-HSW | 157-00040 | 黒 | M10 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |

●T50SOSSBUタイプ

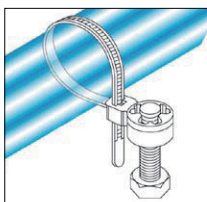

T50SOSSBUタイプ
(最後が"U")は、結束方向がタイのヘッド部から上方向になります。
色:灰

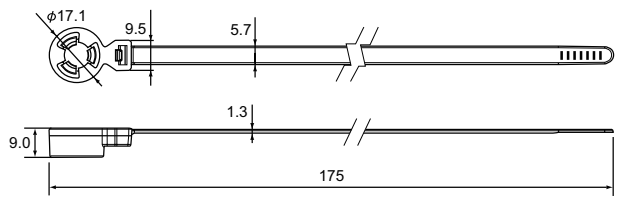

単位:mm

| 型番 | Article-No. | 色 | 使用ビス | 結束径(φmm) | | 寸法(mm) | | ループ引張強度 (最小値) N (kgf) | 包装単位 *販売単位 (本) | ケース 入れ目 (本) | 適用工具 |
|-------------------|-------------|---|------|----------|----|--------|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | | | 最小 | 最大 | 全長 | 幅 | | | | |
| T50SOSSBU-M5-HSW | 157-00064 | 灰 | M5 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBU-M6-HSW | 157-00065 | 灰 | M6 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBU-M8-HSW | 157-00066 | 灰 | M8 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |
| T50SOSSBU-M10-HSW | 157-00067 | 灰 | M10 | 3.0 | 30 | 175 | 5.7 | 150 (15.30) | 100 | 3,000 | 4, 8 |

適用工具



- 1 MK7
- 2 MK8
- 3 MK8-LT
- 4 MK9
- 5 MK9RE-F
- 6 MK11
- 7 MK7P
- 8 MK9P
- 9 MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。

A
インシュ
ロックタイ

スタン
ダード

アウト
サイド
セレーション

A
B
シリーズ

ヘ
ビ
ー
タイ

リ
ビ
ット

バ
ネ
ル
フ
ィ
キ
ン
グ

エ
ン
ド
レ
ス

メ
タル
タイ

グ
リ
フ
タイ

ス
ペ
シ
ヤ
ル

ラ
ッ
ペ
ル