

6 - ⑰ マウンティングタイ

標準グレード

屋内使用

RoHS適合



HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

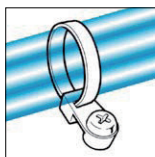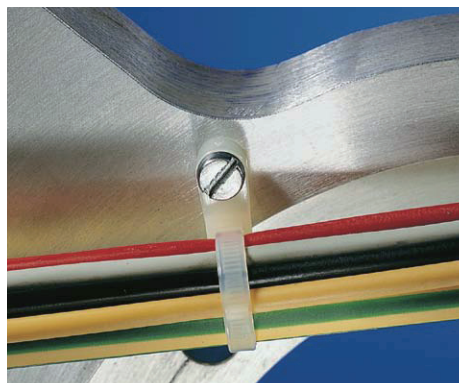

UL規格認定品

E64139
E64962
E64963

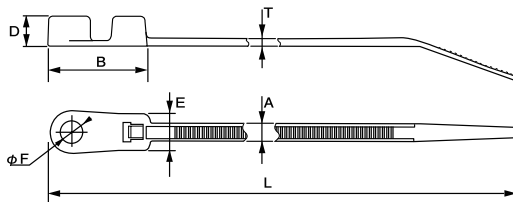

MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。

Aインシュロックタイ

スタンダードシリーズ

アットサイドシリーズ

ABシリーズ

ヘビーデューティシリーズ

リヒートシリーズ

パネルフィキシングシリーズ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

グリップタイ

スベシールシリーズ

ラッパル

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							使用ビス	ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	D	E	φF	T					
T18MR	113-00041	1.0	20	111	2.5	14.0	4.2	5.2	3.1	1.1	M3	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3, 7
T30MR	113-00044	1.0	32	157	3.5	15.1	4.0	7.0	4.1	1.2	M4	133.3 (13.59)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50MS	113-05819	1.5	32	165	4.6	20.0	5.5	9.0	5.3	1.2	M5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50MR	113-00048	1.5	50	215	4.7	20.5	5.5	8.5	5.2	1.3	M5	222.3 (22.67)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50ML	113-05419	3.0	100	390	4.7	20.0	5.7	9.0	5.5	1.2	M5	225 (22.94)	100	3,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T120MR	113-12029	5.0	102	395	7.6	28.4	7.9	13.4	6.5	1.8	M6	535 (54.56)	50	1,500	4, 6, 8, 9

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

UL規格認定品

E64962

※T120MR-WはUL規格認定品ではありません。

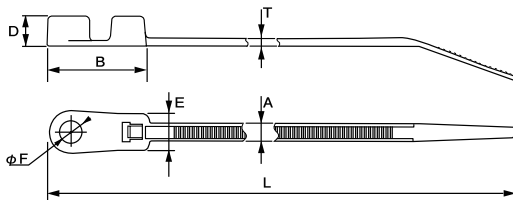

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							使用ビス	ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	D	E	φF	T					
T18MR-W	113-00043	1.0	20	111	2.5	14.0	4.2	5.2	3.1	1.1	M3	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3, 7
T30MR-W	113-00047	1.0	32	157	3.5	15.1	4.0	7.0	4.1	1.2	M4	133.3 (13.59)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50MR-W	113-00050	1.5	50	215	4.7	20.5	5.5	8.5	5.2	1.3	M5	222.3 (22.67)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
T120MR-W	113-12060	5.0	102	395	7.6	28.4	7.9	13.4	6.5	1.8	M6	535 (54.56)	50	1,500	4, 6, 8, 9